


HML

ⒶHL

Hose Male Elbow
ホースおねじエルボ

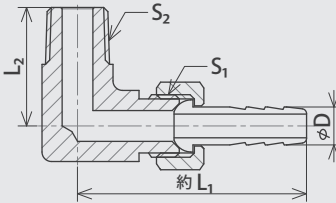


ホース継手

品番	旧品番	呼称 φD×S ₂	対辺寸法		ホース口外径 φD	適合ねじ S ₁ (G)	適用ねじ S ₂ (R)	寸法情報		
			本体	ナット				約 L ₁	L ₂	最小穴径
HML 01818	NH-50	5.0×1/8	12	12	5.0	1/8	1/8	39.0	20.0	2.8
HML 02818	NH-51	6.5×1/8	12	12	6.5	1/8	1/8	39.0	20.0	3.5
HML 03828	NH-52	8.0×1/4	16	16	8.0	1/4	1/4	48.5	25.0	5.0
HML 04838	NH-53	9.5×3/8	19	19	9.5	3/8	3/8	53.0	28.0	6.0
HML 05838	NH-54	10.0×3/8	19	19	10.0	3/8	3/8	56.0	28.0	6.0
HML 06838	NH-55	11.0×3/8	19	19	11.0	3/8	3/8	56.0	28.0	7.0
HML 07848	NH-56	12.0×1/2	24	24	12.0	1/2	1/2	62.0	34.0	7.5
HML 08848	NH-57	12.7×1/2	24	24	12.7	1/2	1/2	62.0	34.0	8.0
HML 09848	NH-58	14.0×1/2	24	24	14.0	1/2	1/2	72.0	34.0	9.0
HML 10848		16.0×1/2	24	27	16.0	5/8	1/2	74.0	34.0	10.0

HFL

Hose Female Elbow
ホースめねじエルボ

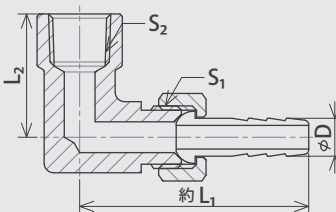

品番	旧品番	呼称 φD×S ₂	対辺寸法		ホース口外径 φD	適合ねじ S ₁ (G)	適用ねじ S ₂ (Rc)	寸法情報		
			本体	ナット				約 L ₁	L ₂	最小穴径
HFL 01818		5.0×1/8	12	12	5.0	1/8	1/8	39.0	21.0	2.8
HFL 02818		6.5×1/8	12	12	6.5	1/8	1/8	39.0	21.0	3.5
HFL 03828		8.0×1/4	16	16	8.0	1/4	1/4	48.5	26.0	5.0
HFL 04838		9.5×3/8	19	19	9.5	3/8	3/8	53.0	29.0	6.0
HFL 05838		10.0×3/8	19	19	10.0	3/8	3/8	56.0	29.0	6.0
HFL 06838		11.0×3/8	19	19	11.0	3/8	3/8	56.0	29.0	7.0
HFL 07848		12.0×1/2	24	24	12.0	1/2	1/2	62.0	35.0	7.5
HFL 08848		12.7×1/2	24	24	12.7	1/2	1/2	62.0	35.0	8.0
HFL 09848		14.0×1/2	24	24	14.0	1/2	1/2	72.0	35.0	9.0
HFL 10848		16.0×1/2	24	27	16.0	5/8	1/2	74.0	35.0	10.0

製品改良のために、形状及び寸法については予告なしに変更することがあります。最新情報については弊社ウェブサイト (www.tsugite.com) にてご確認ください。

Made in Japan.