


SXS

SK

Socket (F/M)
めすおすソケット

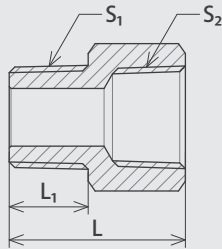


品番	旧品番	呼称 $S_1 \times S_2$	対辺寸法	適用ねじ		寸法情報		
				$S_1(R)$	$S_2(Rc)$	L	L_1	最小穴径
SXS 81818	SK-50	1/8×1/8	14	1/8	1/8	20.0	9.0	5.0
SXS 82828	SK-51	1/4×1/4	17	1/4	1/4	26.0	12.0	6.5
SXS 83838	SK-52	3/8×3/8	22	3/8	3/8	29.0	13.0	9.5
SXS 84848	SK-53	1/2×1/2	27	1/2	1/2	35.0	16.0	12.0
SXS 81828	SK-101	1/8×1/4	17	1/8	1/4	23.0	9.0	5.0
SXS 82838	SK-104	1/4×3/8	22	1/4	3/8	27.0	12.0	6.5
SXS 83848	SK-107	3/8×1/2	27	3/8	1/2	32.0	13.0	9.5
SXS 82818	SK-102	1/4×1/8	16	1/4	1/8	23.0	12.0	6.5
SXS 83828	SK-105	3/8×1/4	19	3/8	1/4	27.0	13.0	9.5
SXS 84838	SK-115	1/2×3/8	24	1/2	3/8	32.0	16.0	12.0

ねじ込み式継手

SGN

MA-3

Nipple (G)
ニップル (Gねじ仕様)

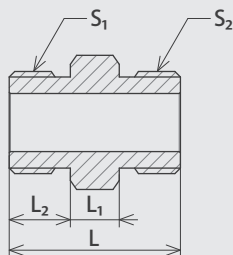

品番	旧品番	呼称 $S_1 \times S_2$	対辺寸法	適用ねじ		寸法情報			
				$S_1(G)$	$S_2(G)$	L	L_1	L_2	最小穴径
SGN 81818		1/8×1/8	12	1/8	1/8	18.0	5.0	6.5	5.0
SGN 82828		1/4×1/4	16	1/4	1/4	23.0	6.0	8.5	6.5
SGN 83838		3/8×3/8	19	3/8	3/8	28.0	8.0	10.0	9.5
SGN 84848		1/2×1/2	24	1/2	1/2	34.0	10.0	12.0	12.0
SGN 81828	SK-8012	1/8×1/4	16	1/8	1/4	21.0	6.0	6.5	7.0
SGN 82838	SK-8023	1/4×3/8	19	1/4	3/8	26.5	8.0	8.5	7.5
SGN 83848	SK-8034	3/8×1/2	24	3/8	1/2	32.0	10.0	10.0	8.0

製品改良のために、形状及び寸法については予告なしに変更することがあります。最新情報については弊社ウェブサイト (www.tsugite.com) にてご確認ください。

Made in Japan.