


TRL

Ⓜ LBT-S

Swivel Elbow (Type R)
旋回エルボ (リング式)



Cd ≤ 75ppm

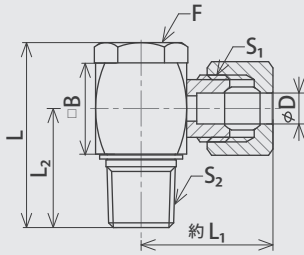

品番	旧品番	呼称 $\phi D \times S_2$	寸法		適合管外径 ϕD	適合ねじ $S_1(G)$	適用ねじ $S_2(R)$	寸法情報		
			F	□B				L	約 L_1	L_2
TRL 03818	RP-2001	3 × 1/8	12	14	3.0	1/8	1/8	30.0	20.0	19.0
TRL 04818	RP-2003	4 × 1/8	12	14	4.0	1/8	1/8	30.0	20.0	19.0
TRL 05818	RP-2004	5 × 1/8	12	14	5.0	1/8	1/8	30.0	20.0	19.0
Ⓟ TRL 06818	RP-2005	6 × 1/8	16	18	6.0	1/4	1/8	33.5	26.5	20.5
Ⓟ TRL 06828	RP-2008	6 × 1/4	16	18	6.0	1/4	1/4	36.5	26.5	23.5
Ⓟ TRL 08818	RP-2007	8 × 1/8	16	18	8.0	1/4	1/8	33.5	27.5	20.5
Ⓟ TRL 08828	RP-2010	8 × 1/4	16	18	8.0	1/4	1/4	36.5	27.5	23.5
Ⓟ TRL 08838	RP-2013	8 × 3/8	19	22	8.0	1/4	3/8	41.5	29.5	26.5
Ⓟ TRL 10828	RP-2012	10 × 1/4	19	22	10.0	3/8	1/4	40.5	31.0	25.5
Ⓟ TRL 10838	RP-2015	10 × 3/8	19	22	10.0	3/8	3/8	41.5	31.0	26.5
Ⓟ TRL 12838	RP-2016	12 × 3/8	24	26	12.0	1/2	3/8	47.0	37.0	29.0
Ⓟ TRL 12848	RP-2018	12 × 1/2	24	26	12.0	1/2	1/2	50.0	37.0	32.0
TRL 81818	RP-2002	1/8 × 1/8	12	14	1/8	1/8	1/8	30.0	20.0	19.0
Ⓟ TRL 82818	RP-2006	1/4 × 1/8	16	18	1/4	1/4	1/8	33.5	26.5	20.5
Ⓟ TRL 82828	RP-2009	1/4 × 1/4	16	18	1/4	1/4	1/4	36.5	26.5	23.5
Ⓟ TRL 83828	RP-2011	3/8 × 1/4	19	22	3/8	3/8	1/4	40.5	31.0	25.5
Ⓟ TRL 83838	RP-2014	3/8 × 3/8	19	22	3/8	3/8	3/8	41.5	31.0	26.5
Ⓟ TRL 84838	RP-2017	1/2 × 3/8	24	26	1/2	1/2	3/8	47.0	38.0	29.0
Ⓟ TRL 84848	RP-2019	1/2 × 1/2	24	26	1/2	1/2	1/2	50.0	38.0	32.0

Ⓟマークのついた製品には、なまし銅管等を接続するためのインサートリング（ピン）の設定があります。P.22 をご参照ください。