


VRA (H) MV-1

Needle Valve (Type R-A)
ニードルバルブ (リング式)

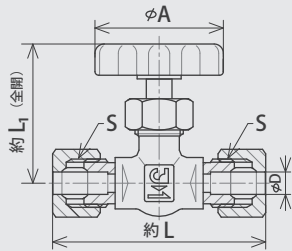


品番	旧品番	呼称 φD	対辺寸法		適合管外径 φD	適合ねじ S (G)	寸法情報			
			本体	ナット			φA	約 L	約 L ₁	最小 穴径
Ⓟ VRA 06008	MV-101A	6	12	16	6.0	1/4	35	60.0	42.0	3.5
Ⓟ VRA 08008	MV-102A	8	14	16	8.0	1/4	35	60.0	49.0	5.0
Ⓟ VRA 10008	MV-103A	10	17	19	10.0	3/8	45	70.0	58.0	6.5
Ⓟ VRA 12008	MV-12	12	23	24	12.0	1/2	55	84.0	78.0	9.0
Ⓟ VRA 14008	MV-14	14	23	24	14.0	1/2	55	86.0	78.0	9.0
Ⓟ VRA 82008	MV-10	1/4	12	16	1/4	1/4	35	60.0	42.0	3.5
Ⓟ VRA 83008	MV-11	3/8	17	19	3/8	3/8	45	72.0	58.0	6.5
Ⓟ VRA 84008	MV-13	1/2	23	24	1/2	1/2	55	86.0	78.0	9.0

Ⓟマークのついた製品には、なまし銅管等を接続するためのインサートリング (ピン) の設定があります。P.22 をご参照ください。

VRB (H) MV-2

Needle Valve (Type R-B)
ニードルバルブ (リング式)

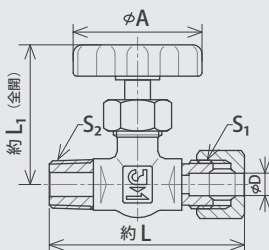


品番	旧品番	呼称 φD × S ₂	対辺寸法		適合管外径 φD	適合ねじ S ₁ (G)	適用ねじ S ₂ (R)	寸法情報			
			本体	ナット				φA	約 L	約 L ₁	最小 穴径
Ⓟ VRB 06818	MV-201A	6 × 1/8	12	16	6.0	1/4	1/8	35	51.0	42.0	3.5
Ⓟ VRB 06828	MV-202A	6 × 1/4	12	16	6.0	1/4	1/4	35	54.0	42.0	3.5
Ⓟ VRB 08828	MV-212A	8 × 1/4	14	16	8.0	1/4	1/4	35	54.0	49.0	5.0
Ⓟ VRB 10838	MV-213A	10 × 3/8	17	19	10.0	3/8	3/8	45	63.0	58.0	6.5
Ⓟ VRB 12848	MV-19	12 × 1/2	23	24	12.0	1/2	1/2	55	76.0	78.0	9.0
Ⓟ VRB 14848	MV-21	14 × 1/2	23	24	14.0	1/2	1/2	55	77.0	78.0	9.0
Ⓟ VRB 82818	MV-16	1/4 × 1/8	12	16	1/4	1/4	1/8	35	51.0	42.0	3.5
Ⓟ VRB 82828	MV-17	1/4 × 1/4	12	16	1/4	1/4	1/4	35	54.0	42.0	3.5
Ⓟ VRB 83838	MV-18	3/8 × 3/8	17	19	3/8	3/8	3/8	45	64.0	58.0	6.5
Ⓟ VRB 84848	MV-20	1/2 × 1/2	23	24	1/2	1/2	1/2	55	77.0	78.0	9.0

Ⓟマークのついた製品には、なまし銅管等を接続するためのインサートリング (ピン) の設定があります。P.22 をご参照ください。

ニードルバルブ

VRC (H) MV-3

Needle Valve (Type R-C)
ニードルバルブ (リング式)

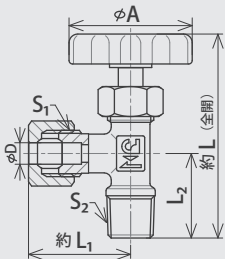

品番	旧品番	呼称 φD × S ₂	対辺寸法		適合管外径 φD	適合ねじ S ₁ (G)	適用ねじ S ₂ (R)	寸法情報				
			本体	ナット				φA	約 L ₁	L ₂	約 L	最小 穴径
Ⓟ VRC 06818	MV-301A	6 × 1/8	12	16	6.0	1/4	1/8	35	29.0	21.0	59.0	3.5
Ⓟ VRC 06828	MV-302A	6 × 1/4	12	16	6.0	1/4	1/4	35	29.0	24.0	62.0	3.5
Ⓟ VRC 08828	MV-312A	8 × 1/4	16	16	8.0	1/4	1/4	35	31.0	26.0	70.0	5.0
Ⓟ VRC 10838	MV-313A	10 × 3/8	17	19	10.0	3/8	3/8	45	36.0	29.0	80.0	6.5
Ⓟ VRC 12848	MV-27	12 × 1/2	23	24	12.0	1/2	1/2	55	42.0	36.0	105	9.0
Ⓟ VRC 14848	MV-29	14 × 1/2	23	24	14.0	1/2	1/2	55	43.0	36.0	105	9.0
Ⓟ VRC 82818	MV-24	1/4 × 1/8	12	16	1/4	1/4	1/8	35	29.0	21.0	59.0	3.5
Ⓟ VRC 82828	MV-25	1/4 × 1/4	12	16	1/4	1/4	1/4	35	29.0	24.0	62.0	3.5
Ⓟ VRC 83838	MV-26	3/8 × 3/8	17	19	3/8	3/8	3/8	45	37.0	29.0	80.0	6.5
Ⓟ VRC 84848	MV-28	1/2 × 1/2	23	24	1/2	1/2	1/2	55	43.0	36.0	105	9.0

Ⓟマークのついた製品には、なまし銅管等を接続するためのインサートリング (ピン) の設定があります。P.22 をご参照ください。

製品改良のために、形状及び寸法については予告なしに変更することがあります。最新情報については弊社ウェブサイト (www.tsugite.com) にてご確認ください。

Made in Japan.