


# AFN

FA

Flared Nut  
フレアナット



Cd≤75ppm

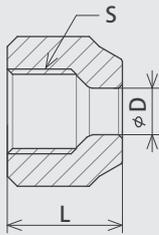

品番	旧品番	呼称	対辺寸法	適合管外径 φD	適合ねじ S(U)	寸法情報 L
AFN 06918	HP-18	6	17	6.0	7/16 - 20UNF	15.0
AFN 08928	HP-19	8	19	8.0	1/2 - 20UNF	16.0
AFN 10938	HP-20	10	22	10.0	5/8 - 18UNF	18.0
AFN 12948	HP-21	12	26	12.0	3/4 - 16UNF	22.0
① AFN 82918	HP-12	1/4	17	1/4	7/16 - 20UNF	15.0
① AFN 83938	HP-13	3/8	22	3/8	5/8 - 18UNF	18.0
① AFN 84948	HP-14	1/2	26	1/2	3/4 - 16UNF	22.0


①マークのついた製品は、JIS B 8607(2002)に規定のフレアナット第2種の形状・寸法に準拠しています。

# ALN

 Lock Nut  
ロックナット



Cd≤75ppm



品番	旧品番	呼称	対辺寸法	適合ねじ S	寸法情報 L
ALN 81008		1/8	12	G 1/8	4.0
ALN 82008		1/4	16	G 1/4	5.0
ALN 83008		3/8	19	G 3/8	6.0
ALN 84008		1/2	24	G 1/2	7.0
ALN 91008		U7/16	16	7/16 - 20UNF	5.0
ALN 92008		U1/2	16	1/2 - 20UNF	5.0
ALN 93008		U5/8	19	5/8 - 18UNF	6.0
ALN 94008		U3/4	24	3/4 - 16UNF	7.0

製品改良のために、形状及び寸法については予告なしに変更することがあります。最新情報については弊社ウェブサイト（www.tsugite.com）にてご確認ください。

Made in Japan.