

コモン端子台

TNCシリーズ

コンパクト設計

工数削減に貢献

35mmレール取付

M4タイプ
[TNC40]
新登場!

コモン配線省略化に貢献!

設置スペースを
削減!

端子全てが
導通!



TNC10


●カバー、記名シール付

従来の端子台を
使用するよりも


約45%
削減

TNC10 全長38mm

従来品 TX10SM3(8極) 全長70mm

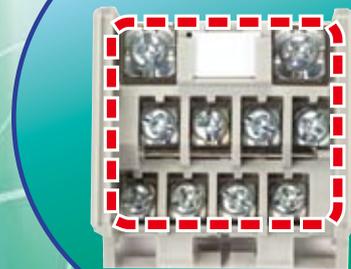

アース線もコンパクトに集約!

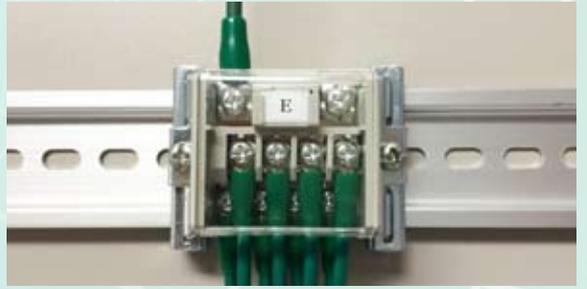


TNC40の詳細は裏面をご参照ください。

■TNC10 接続例

(イメージ図)

ブレーカーの警報接点の中継 (集約)

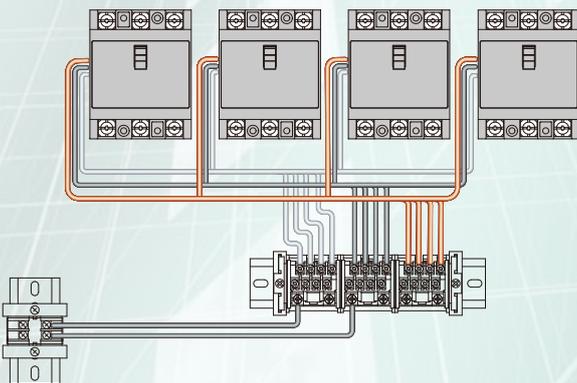

インターフェース端子台のコモン配線

