


# 絶縁支持台

## パネル直付タイプ (M5)


タイプ名	高さ	最大径	ねじ径		締付トルク	絶縁電圧	耐電圧	標準価格(税別)	
			ナット	ボルト					
JSD 24TM5E	24	29	M5×6.5	M5×5	2.2~2.8 N・m	600V	2500V 1分間	50個入	¥15,700
JSD 24STM5E	24	22						50個入	¥15,500
JSD 32STM5E	32							50個入	¥17,000

■外形寸法 (単位: mm) ●材質: ボルト・ナット部 鉄 亜鉛メッキ (三価クロメート処理) ベース部 ポリプロピレン (黒色)

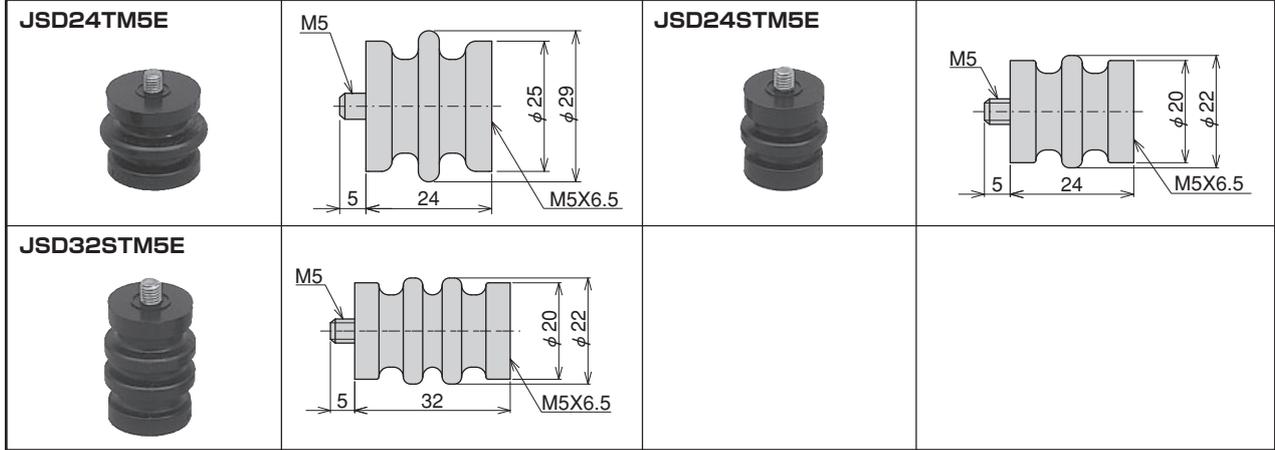


### 連結取付可能

オスねじ寸法が短くなっておりますので、高さを必要とする場合に連結して使用することもできます。

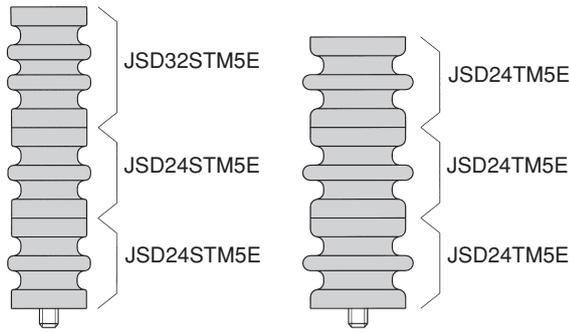

### パネル面への直接取付

ねじ径を細く (M5) しましたので、パネル面に直接取り付けることができます。

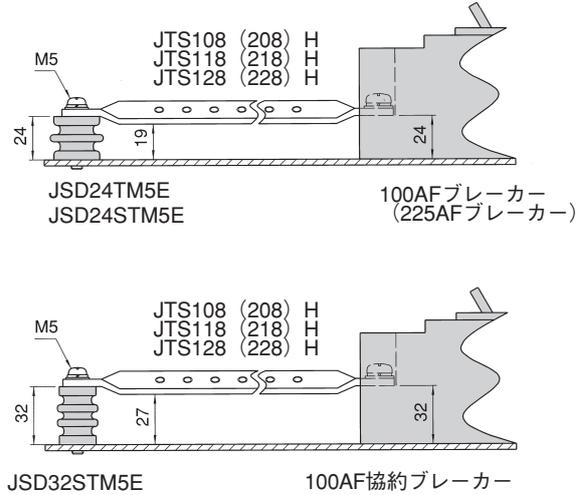

## 主幹分岐用絶縁支持台

タイプ名	絶縁電圧	耐電圧	標準価格(税別)
JWD104	600V	2500V 1分間	10個入 ¥5,500

■外形寸法 (単位: mm) ●材質: フェノール (ベース部) ●金属部表面処理: 亜鉛メッキ (三価クロメート処理)

