

カード型 デジタルマルチメーター

日本語表記付き薄型・軽量カードDMM



SK-6500

¥4,200 (税別)



特長

- わかりやすい日本語表記付き。
- 使いやすい大型ロータリースイッチ。
- 厚さ9mm、重量60gのポケットサイズDMM。
- 表示固定(ディスプレイホールド)機能。
- 錆びにくい金メッキテストリード。


別売付属品

- 940 ワニグチクリップ ————— ¥680 (税別)
- 793 コイル型コンタクトピン ————— ¥260 (税別)

■SK-6500の特長

超薄型カードテスター
厚さわずか9mm、重さ60gの
超薄型軽量カードテスター。

**便利な手帳型
キャリングケースが付属**
ポケットに入れて持ち運べます。

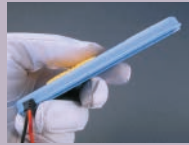

一般仕様

表示: 2000カウントLCD、文字高 12mm
サンプリング: 3回/秒
レンジ切換: オートレンジ
電源: 3V CR2032 電池 1個
寸法・重量: 109(H) × 55(W) × 9(D) mm、60g
付属品: 1013 キャリングケース、
電池(3V CR2032) 1個 内蔵

	レンジ	分解能	精度	入力抵抗
直流電圧	200mV	100 μV	±1.3%rdg±5dgt	≥100MΩ
	2V	1mV	±1.3%rdg±3dgt	≈12MΩ
	20V	10mV		≈10MΩ
	200V	100mV		
	600V	1V		
交流電圧	2V	1mV	±2.0%rdg±8dgt	≈12MΩ
	20V	10mV		≈10MΩ
	200V	100mV		
	600V	1V		
		レンジ	分解能	精度
抵抗	200Ω	0.1Ω	±2.0%rdg±4dgt	≤1mA
	2kΩ	1Ω		≤0.3mA
	20kΩ	10Ω		≤40 μA
	200kΩ	100Ω	≤4 μA	
	2MΩ	1kΩ	≤0.4 μA	
	20MΩ	10kΩ	±5.0%rdg±4dgt	≤0.04 μA
開放端子間電圧: 約0.45V				
その他 導通試験、ダイオードテスト				
機能 オートパワーオフ、ディスプレイホールド				

電圧と抵抗を自動探知で測定



KT-25

¥5,800 (税別)



特長

- 電圧と抵抗は自動探知測定なので、スイッチ切替え不要。
- 壁の中や天井裏の活線探知が可能(電界強度探知機能)。
- 大型LCDで見やすさ抜群。
- 本体&テストリード一体型。

一般仕様

表示: 6000カウントLCD、文字高 18mm
サンプリング: 5回/秒
レンジ切換: オート/マニュアルレンジ
(自動探知測定時のみ)
電源: 3V CR 2032 電池 1個
寸法・重量: 113(H) × 53(W) × 10(D) mm、80g
付属品: 1005 キャリングケース
電池(3V CR 2032) 1個 内蔵

	レンジ	分解能	精度	入力抵抗
直流電圧	6V	1mV	±1.0%rdg±5dgt	160kΩ
	60V	10mV		
	450V	100mV		
交流電圧	6V	1mV	±1.5%rdg±5dgt	160kΩ
	60V	10mV		
	450V	100mV		
抵抗	レンジ	分解能	精度	試験電流
	6kΩ	1Ω	±1.2%rdg±6dgt	<0.13mA
	60kΩ	10Ω		<13 μA
	600kΩ	100Ω		<1.3 μA
	6MΩ	1kΩ	±3.0%rdg±4dgt	<0.13 μA
開放端子間電圧: 約0.4V				
その他 周波数、導通試験、静電容量				
機能 電界強度探知、オートパワーオフ				

別売付属品

- 940 ワニグチクリップ ————— ¥680 (税別)

オシロスコープ

デジタルマルチメーター

アナログマルチテスター

クランプメーター

絶縁抵抗計

その他測定器

標準・別売付属品