

各モデルの専用別売付属品の掲載は省略しています。

## テストリードキット・セット

### 100-41 テストリードキット

¥7,600 (税別)



モデル番号	部品	単品価格
100-40	リード線	¥2,100 (税別)
766	テスト棒	¥1,100 (税別)
767	テストピン	¥1,100 (税別)
769	L型テストピン	¥1,100 (税別)
790	テストフック	¥900 (税別)
791	テストフック	¥900 (税別)
792	ストレートテストピン	¥1,100 (税別)
942	ワニグチクリップ	¥2,600 (税別)

※790、791以外は、すべて赤黒各1本のセットです。



100-40のテストプラグにテスト棒を接続し、それに3種類のテストピンまたは2種類のテストフックのうち適切なものを接続します。



適応機種	
KT-2011/2009/2021	KU-2608/2600/2602/1188
SK-2500/6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7708/7615/7625	
KF-32/20	

モデル番号	767	769	790	791	792
ピンの長さ	19mm	15mm	68mm	74mm	25mm
ピンの内径	—	—	φ 10mm	φ 16mm	—
ピンの口径	φ 2mm	φ 0.9mm	φ 0.9mm	φ 0.9mm	φ 0.5mm
最大電圧	1000V	50V	50V	50V	50V
最大電流	10A	1A	1A	1A	1A

### 100-62 テストリードセット


¥4,000 (税別)



100-41の中から汎用性の高い物をセットにしたテストリードセット。

モデル番号	部品	単品価格
100-40	リード線	¥2,100 (税別)
766R	テスト棒 (赤1本)	¥550 (税別)
792R	ストレートテストピン (赤1本)	¥550 (税別)
942B	ワニグチクリップ (黒1個)	¥1,300 (税別)

適応機種	
100-41テストリードキットと同じ	

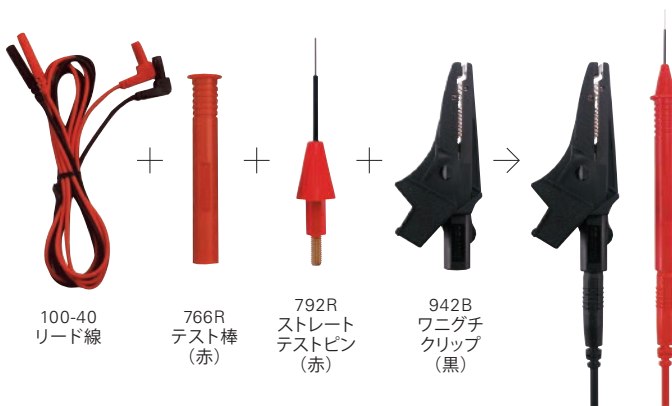


### 100-72 オシロスコープ用テストリードセット **NEW**

¥6,200 (税別)

自動車のワイヤーハーネス付け根部分などの狭い箇所にテストピンを差し込んで使用するタイプのテストリードセット。赤色テストリードとテストピンは各2本付きなので、SK-2500オシロスコープでの2チャンネル測定が可能です。

モデル番号	部品	単品価格
100-40	リード線 (赤2本、黒1本)	¥3,150 (税別)
795	テストピン (赤2本、黒1本)	¥1,950 (税別)
942B	ワニグチクリップ (黒1個)	¥1,300 (税別)

適応機種	
SK-2500	

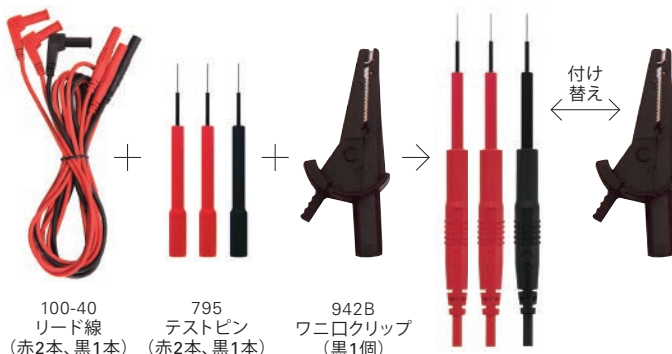

オシロスコープ

デジタルマルチメータ

アナログマルチテスター

クランプメータ

絶縁抵抗計

その他測定器

標準・別売付属品