


別売付属品


100-63 テストリード

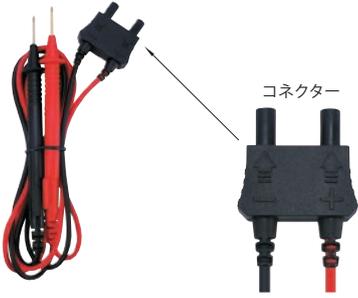

抜き差しがしやすく測定中に抜けにくい、新設計のプラスマイナスプラグ一体型コネクターを採用。


コネクター

949 ICクリップ

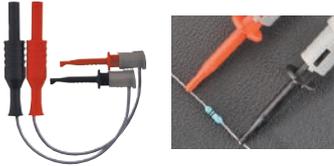

先端がフック状になっており、測定物を固定でき便利です。  
 対応機種：100-41 テストリードキットと同じ  
 ※ご使用には100-40リード線が必要です。

818-02 温度プローブ

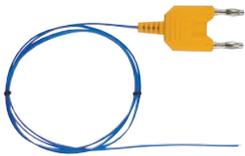

熱電対センサー (Kタイプ)

仕	様	-50℃~100℃
---	---	-----------

940 ワニグチクリップ



テストリードの先端に差し込むタイプのワニグチクリップ。  
 測定対象にクリップすることで、テストリードから手を放して測定できます。

660 AC/DCクランプアダプター



デジタルテスターに接続して、大電流を測定する小型軽量のクランプアダプターです。出力波形は入力波形と同じですので、オシロスコープや記録計に接続して、波形観測やデータ記録に利用できます。

測定レンジ	AC/DC 40A/400A
出力電圧	AC/DC 100mA/1mV(40Aレンジ) AC/DC 1A/1mV(400Aレンジ)
出力確度	±1.5~7.0%rdg±0.5mV
電源	1.5V R6P電池 2本
被測定導体径	最大φ 19mm
寸法・重量	180(H)×43(W)×31(D)mm, 210g

851 プリンター用紙(1セット10本入り)



SK-8530 / SK-8535 / バッテリーチェッカー用のプリンター用紙です。

数	量	1セット10本入り
用紙幅	長さ	約57mm
長さ		約5.8m

オシロスコープ / バッテリーチェッカー / クランプメーター / 絶縁抵抗計

Model	SK-2500	SK-8535	SK-7661	SK-7716	SK-7720	SK-7722	SK-7682	SK-7831	SK-3502	SK-3002
896-02ACアダプター	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
922 外部電源入力コード	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
930 レコーダー出力コード	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
100-41 テストリードキット	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—
100-62 テストリードセット	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—
100-72 オシロスコープ用テストリードセット	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100-57 テストリード	●(赤色のみ)	—	—	●	●	●	●	—	—	—
100-63 テストリード	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
793 コイル型コンタクトピン	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
944 テストピン	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—
946 バッテリークリップ	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—
940 ワニグチクリップ	●	—	●	●	●	●	●	—	●(赤色のみ)	●(赤色のみ)
660 クランプアダプター	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
818-02 温度プローブ	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—
851 プリンター用紙	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
キャリングケース	●(No.1035)	●(No.1035)	●(No.1015)	●(No.1012)	●(No.1007)	●(No.1007)	●(No.1011)	●(No.1011)	●(No.1016)	●(No.978)

デジタルサーキットテスター / アナログサーキットテスター

Model	KT-2021	KU-2600	KU-2602	SK-6166	SK-6592	SK-6597	SK-6500	KU-1199	KT-25	KU-1188	KF-32
100-41 テストリードキット	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●
100-62 テストリードセット	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●
100-57 テストリード	●	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—
792 ストレートテストピン	—	—	—	—	●(赤色のみ)	●(赤色のみ)	—	—	—	—	—
793 コイル型コンタクトピン	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●
944 テストピン	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●
946 バッテリークリップ	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●
940 ワニグチクリップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
660 クランプアダプター	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—
キャリングケース	●(No.1024)	●(No.995)	●(No.995)	●(No.995)	●(No.1006)	●(No.1026)	●(No.1013)	●(No.1005)	●(No.1005)	●(No.1020)	●(No.1020)

各種測定器

Model	SK-8401	SK-8411	SK-8402	KG-80	SK-6594	KG-70
650 回転センサー	●	—	—	—	—	—
792 ストレートテストピン	—	—	—	—	●(赤色のみ)	—
793 コイル型コンタクトピン	—	—	—	●	—	—
944 テストピン	—	—	—	●	—	—
940 ワニグチクリップ	—	—	—	●	—	—
キャリングケース	●(No.995)	●(No.1024)	●(No.1030)	●(No.1015)	●(No.1011)	●(No.1026)