

両口ハンマ (大型車用)




DOUBLE-HEAD HAMMER

No.	サイズ	ヘッド重量(kg)	材質	L	W	H	▼kg	☑	小売参考価格
UD9-1	3ポンド	1.3	鉄	360	44	118	1.5	1	¥ 3,880
UD9-2	8ポンド	3.6	鉄	900	58	163	4.1	1	¥ 9,180

●UD9-2は、柄部にすべり止め付。

※柄は補修部品として設定しています。詳細は P.504をご参照ください。

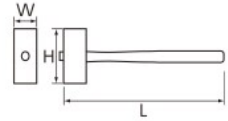

平タガネ



CHISEL

No.	サイズ	▼g	☑	小売参考価格
UDC-10	10×140	70	10	¥ 1,930
UDC-13	13×160	150	10	¥ 2,020
UDC-16	16×180	260	10	¥ 2,150
UDC-19	19×190	290	10	¥ 2,180
UDC-25	25×215	600	5	¥ 3,400

●刃先部に特殊合金鋼を摩擦圧接し、耐久性を確保しています。

●表面にめっき処理を施し、防錆効果を高めています。



注意
 ・ハンマー代わりに使用しないでください。
 ・作業時は保護めがねを着用してください。
 ・刃先がかけたり、丸くなったものを使用しないでください。
 ・こじると折れて飛散することがあります。

センターポンチ



CENTER PUNCH

No.	サイズ	▼g	☑	小売参考価格
UDP-10	10×125	65	10	¥ 1,660
UDP-13	13×150	130	10	¥ 2,730

●特殊合金鋼を使用し、耐久性と強度を確保しています。

●表面にめっき処理を施し、防錆効果を高めています。

●握り部は滑り防止のためのローレット加工を施しています。



注意
 ・作業時は保護めがねを着用してください。
 ・刃先がかけたり、丸くなったものを使用しないでください。
 ・こじると折れて飛散することがあります。

オートポンチ



※ 修理対象外品です。

AUTO PUNCH

No.	L	ℓ1	ℓ2	D1	D2	▼g	小売参考価格
UDP-4	160	90	70	28	34	160	¥ 3,600

●自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り等に使用できます。

●嵌合部品の合いマーク表示等に使用できます。

●ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用。

●連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。

●ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。

 
●ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。

(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。)

※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。



注意
 ・作業時には保護めがねを着用してください。



補給部品

No.	品名	員数	小売参考価格
UDP-4-1	交換用ポンチ	1	¥ 760

