

KCM標準ローラチェーン



●ご注文No.表記例

80- 2 RP 120リンク

10ft


3m

チェーンNo.

列数

ピン形式

ユニット

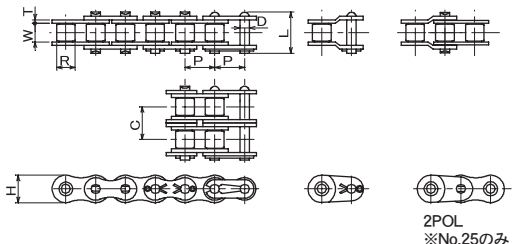

2POL
※No.25のみ

JIS, ANSI規格の標準ローラチェーンです。1列をはじめ多列(2列、3列、4列)を常時在庫しており、各種機器の伝動用、駆動用としてあらゆる産業で活躍しています。

チェーンNo.	ピン形式	ピッチ P	ローラ 外径 R	内径 W	リンクプレート		ピン径 D	ピン長さ (JL部)				横ピッチ C	平均引張強さ kN(kgf)	最大許容張力 kN(kgf)
					厚さ T	巾 H		1列	2列	3列	4列			
06B	RP	9.525	6.35	5.72	1.3	8.1	3.28	13.6	-	-	-	-	-	-
25	RP	6.350	★3.30	3.18	0.75	5.8	2.31	8.6	-	-	-	-	4.4 (450)	0.64(65)
35	RP	9.525	★5.08	4.78	1.25	8.8	3.59	12.8	22.9	33.0	-	10.1	10.8 (1,100)	2.16(220)
410	RP	12.70	7.75	3.40	1.0	9.5	3.64	10.8	-	-	-	-	9.81(1,000)	-
415	RP	12.70	7.75	4.76	1.1	9.5	3.64	12.4	-	-	-	-	9.81(1,000)	2.16(220)
415S	RP	12.70	7.77	4.76	1.5	11.7	3.97	14.7	-	-	-	-	18.10(1,850)	3.73(380)
420	RP	12.70	7.77	6.35	1.5	12.0	3.97	16.15	-	-	-	-	18.10(1,850)	3.73(380)
40	RP	12.70	7.92	7.95	1.5	11.7	3.97	17.6	32.0	46.4	60.8	14.4	18.10(1,850)	3.63(370)
50	RP	15.875	10.16	9.53	2.0	14.6	5.09	21.8	39.9	58.0	76.1	18.1	29.90(3,050)	6.37(650)
60	RP	19.05	11.91	12.70	2.4	17.5	5.96	26.8	49.6	72.4	95.2	22.8	41.20(4,200)	8.83(900)
80	RP CP	25.40	15.88	15.88	3.2	23.0	7.94	35.3	64.6	93.9	123.2	29.3	72.60(7,400)	14.71(1,500)
100	RP CP	31.75	19.05	19.05	4.0	28.9	9.54	43.2	79.0	114.8	150.6	35.8	112.80(11,500)	22.56(2,300)
120	CP	38.10	22.23	25.40	4.8	35.0	11.11	53.8	99.2	144.6	-	45.4	156.90(16,000)	30.40(3,100)
140	CP	44.45	25.40	25.40	5.6	40.7	12.71	58.6	107.5	156.4	-	48.9	210.80(21,500)	40.21(4,100)
160	CP	50.80	28.58	31.75	6.4	46.7	14.29	69.6	128.1	186.6	-	58.5	269.7 (27,500)	52.96(5,400)
200	CP	63.50	39.68	38.10	8.0	58.4	19.86	86.3	157.9	229.5	-	71.6	470.7 (48,000)	71.59(7,300)



チェーンNo. 列数 ピン形式 ユニット と数量

ご注文方法



当日発送(ユニットのみ)

※寸法切りは3日目発送となります。

納期



寸法切りをご要望のお客様はP32~P39フィットリンクローラチェーン (FT) を御利用下さい。

[No.25~80まで対応]

ご案内



★印はプッシュ径をあらわしたプッシュドチェーンです。
*多列のチェーン破断強度は1列チェーンの列数倍です。
(上表は1列チェーンの場合です。)

*ピン形式: RPはリベット形 CPは割ピン形
*06Bに関しましては、最小破断強度1000kgf以下です。
*No.25のオフセットリンクは、2ピッチ形です。
*寸法切り商品は、商品代にチェーン切断実費を含めて請求致します。

ご注意

40kg

単品梱包
重量の制限