


外形寸法図

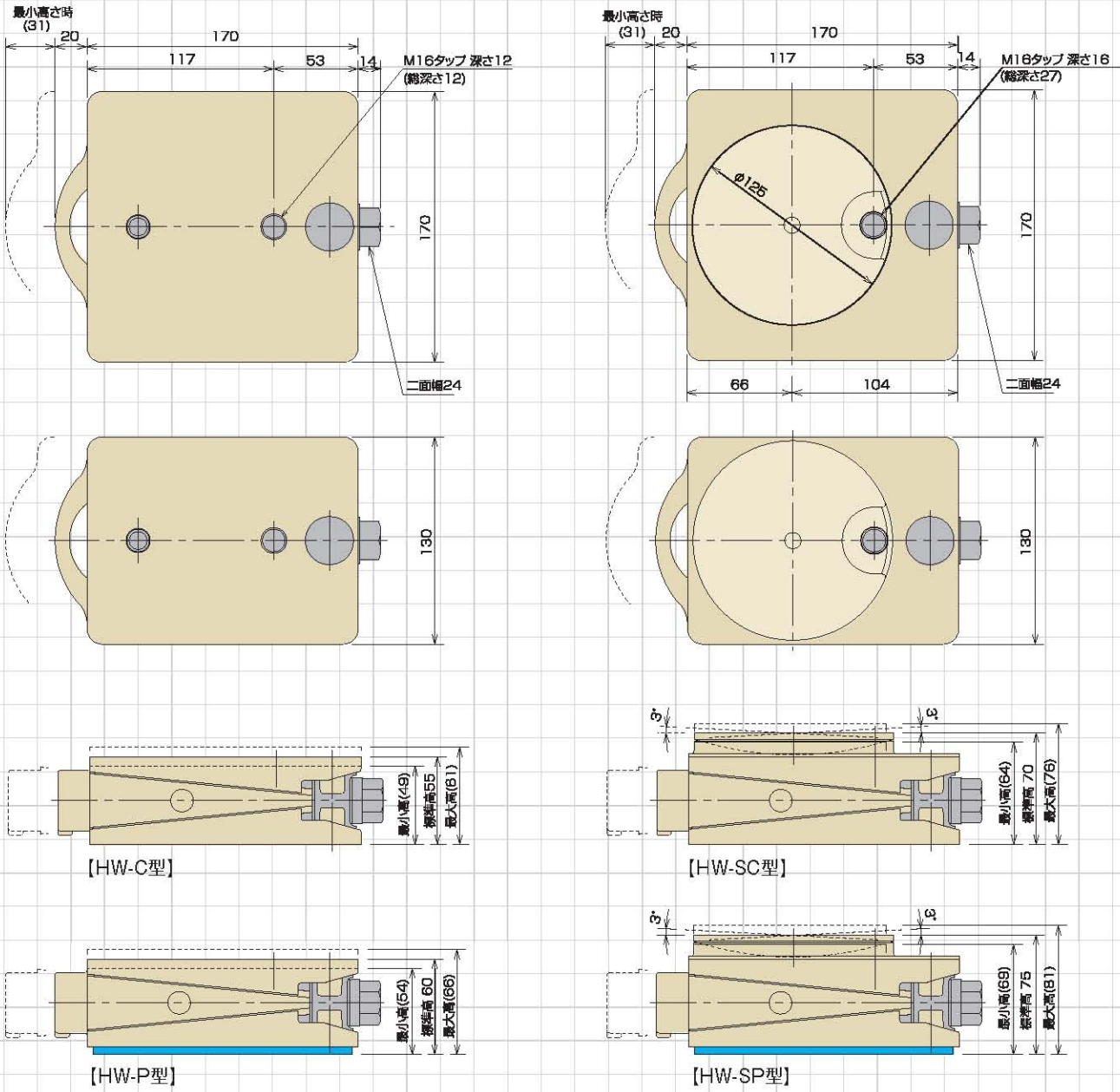

	製品番	外形サイズ (mm)	最大支持荷重 (kN)	製品質量 (kg)	仕様	標準高さ (mm)	高さ調整量 (mm)	傾斜調整角	レベル精度 (mm/1回転)
パッド仕様	HW-P1317	130×170	34	6.8	本体: 焼付塗装	60	±6	—	0.3
	HW-P1717	170×170	45	9.2				±3°	
	HW-SP1317	130×170	34	8.0		75		—	
	HW-SP1717	170×170	45	10.5				±3°	
クリーン仕様	HW-C1317	130×170	80	6.7	レベル調整ボルト: 電気亜鉛めっき	55	±6	—	0.3
	HW-C1717	170×170	100	9.1				±3°	
	HW-SC1317	130×170	80	7.9		70		—	
	HW-SC1717	170×170	100	10.4				±3°	