

HI-MOUNT LMシリーズ



ハンドル式
レベル調整ボルト



曲面加工
○傾斜面設置可能(3度)

高品位の
シルバー
デザイン

特殊配合ゴム
○耐オゾン・油性、床が汚れにくい

■仕様

- ・防振ゴム:クロロブレン系ゴム
 - ・レベルワッシャ:SS400 ユニクロめっき
 - ・ハウジング:FC250 スパークシルバーメタリック(メラミン焼付け塗装)
 - ・ボルト類:SS400 ユニクロめっき
- (LM-16、LM-20、は傾斜設置状態でレベリングアップできません。ジャッキアップ後の微調整でお使い下さい。)

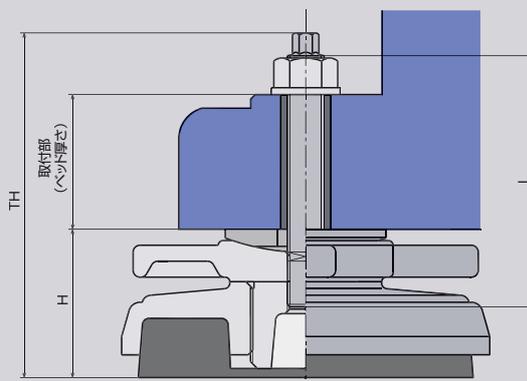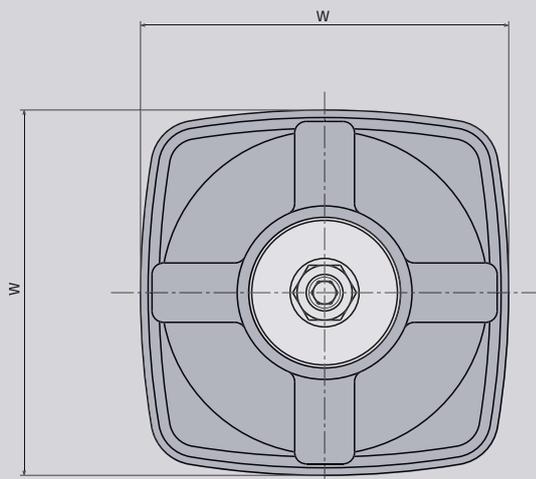

ハンドルタイプ

(単位:mm)

Handle type	最小荷重 N	最大荷重 N	ばね定数 N/mm	W	(H)	レベル調整量	d	L	TH	取付可能 ベッド厚
								※200	230	~160
LM-13	2800	6000	7400	130	51	+20	M16	110	141	~60
								※200	231	~150
LM-16	6000	12000	14700	160	65	+24	M16	110	151	~55
								※200	241	~145
LM-20	12000	18000	23000	200	76	+27	M20	130	177	~65
								※220	267	~155

※印のボルト長は標準です。