

## 熱収縮シールドチューブ(KHSST)

RoHS指令適合製品

### 特 長

- 結束とシールドが同時に行えます。

### 収縮温度

- 90℃以上

### 収 縮 比

- 2:1

### 縦方向収縮率

- -5%(最大)

### 熱収縮チューブ:色


- 黒

### 難 燃 性

- UL224 VW-1

### サイ ズ

### 仕 様

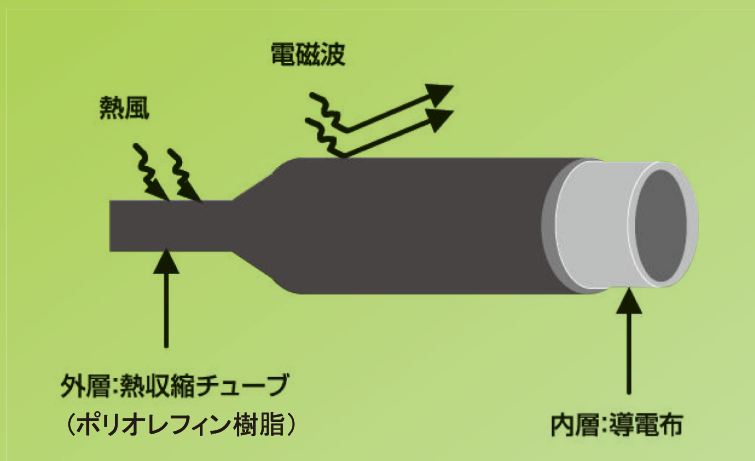

### 収縮前・収縮後

D: 収縮前チューブ内径  
d: 収縮後チューブ内径  
W: チューブ収縮後肉厚



品 番	収縮前内径	完全収縮後内径	完全収縮後肉厚	長さ(mm)	梱包数(本)
	最小値(mm)D	最大値(mm)d	最小値(mm)W		
KHSST-6	6.6	3.0	0.56	1,000	10
KHSST-8	8.6	4.0	0.56	1,000	10
KHSST-12	12.7	6.0	0.56	1,000	10
KHSST-18	19.0	9.0	0.76	1,000	10