


KMF シリーズ(フリーピストンタイプ)

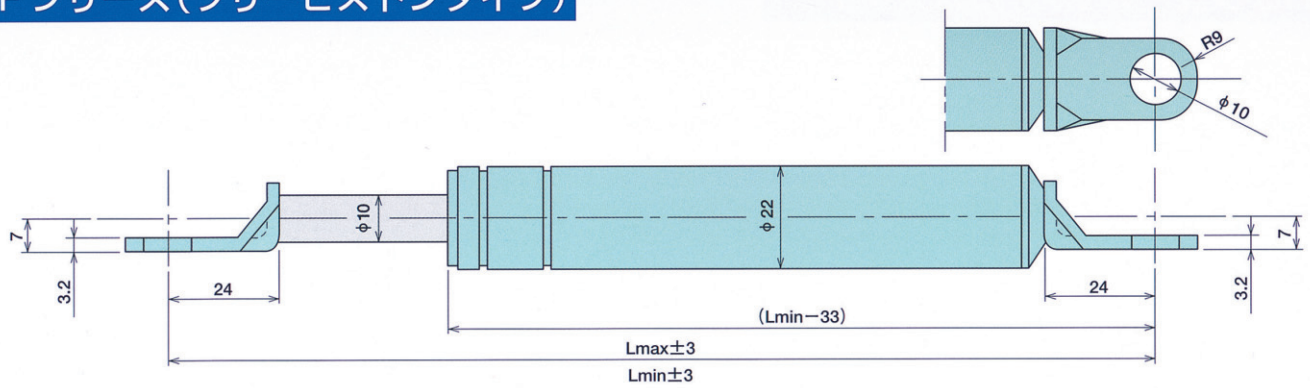


KMF シリーズ

品番	Lmax (mm)	Lmin (mm)	ストローク (mm)	Fa N	Fb N
KMF50-20	246	196	50	196	265
KMF50-30	246	196	50	294	396
KMF50-40	246	196	50	392	528
KMF70-20	316	246	70	196	253
KMF70-30	316	246	70	294	379
KMF70-40	316	246	70	392	503
KMF80-20	330	250	80	196	273
KMF80-30	330	250	80	294	407
KMF80-40	330	250	80	392	542
KMF90-20	360	270	90	196	266
KMF90-30	360	270	90	294	397
KMF90-40	360	270	90	392	529
KMF100-20	386	286	100	196	275
KMF100-30	386	286	100	294	411
KMF100-40	386	286	100	392	546
KMF120-20	440	320	120	196	271
KMF120-30	440	320	120	294	405
KMF120-40	440	320	120	392	538
KMF130-20	470	340	130	196	270

品番	Lmax (mm)	Lmin (mm)	ストローク (mm)	Fa N	Fb N
KMF130-30	470	340	130	294	403
KMF130-40	470	340	130	392	536
KMF150-20	526	376	150	196	269
KMF150-30	526	376	150	294	402
KMF150-40	526	376	150	392	534
KMF180-20	610	430	180	196	271
KMF180-30	610	430	180	294	405
KMF180-40	610	430	180	392	539
KMF200-20	666	466	200	196	268
KMF200-30	666	466	200	294	401
KMF200-40	666	466	200	392	533
KMF250-20	750	500	250	196	302
KMF250-30	750	500	250	294	451
KMF250-40	750	500	250	392	600
KMF300-20	850	550	300	196	326
KMF300-30	850	550	300	294	486
★ KMF300-40	850	550	300	392	647
★ KMF350-20	950	600	350	196	350
KMF350-30	950	600	350	294	522

★使用温度範囲：60℃以内でご使用下さい。

KPF シリーズ(フリーピストンタイプ)

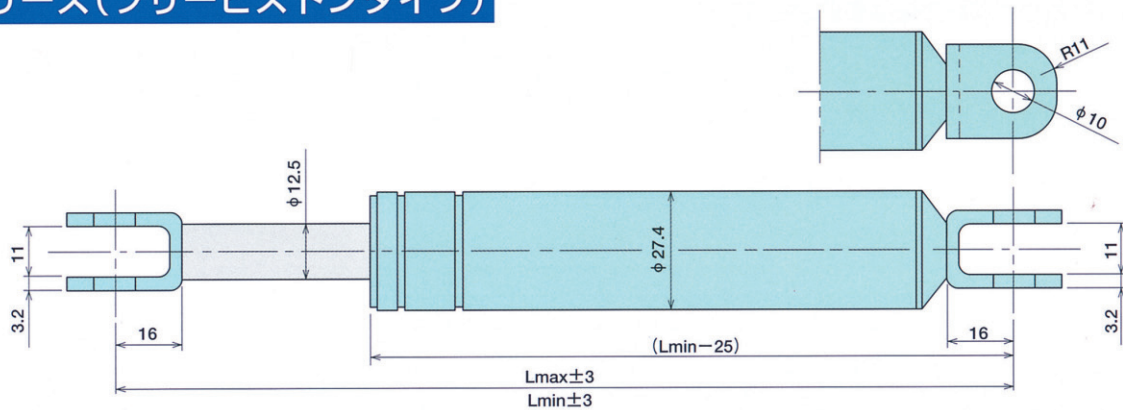

KPF シリーズ

品番	Lmax (mm)	Lmin (mm)	ストローク (mm)	Fa N	Fb N
KPF50-50	246	196	50	490	609
KPF50-60	246	196	50	588	731
KPF50-70	246	196	50	686	851
KPF70-50	316	246	70	490	621
KPF70-60	316	246	70	588	744
KPF70-70	316	246	70	686	868
KPF80-50	330	250	80	490	648
KPF80-60	330	250	80	588	778
KPF80-70	330	250	80	686	906
KPF90-50	360	270	90	490	644
KPF90-60	360	270	90	588	773
KPF90-70	360	270	90	686	901
KPF100-50	386	286	100	490	657
KPF100-60	386	286	100	588	787
KPF100-70	386	286	100	686	918
KPF120-50	440	320	120	490	662
KPF120-60	440	320	120	588	794
KPF120-70	440	320	120	686	926
KPF130-50	470	340	130	490	662
KPF130-60	470	340	130	588	794

品番	Lmax (mm)	Lmin (mm)	ストローク (mm)	Fa N	Fb N
KPF130-70	470	340	130	686	926
KPF150-50	526	376	150	490	658
KPF150-60	526	376	150	588	789
KPF150-70	526	376	150	686	920
KPF180-50	610	430	180	490	656
KPF180-60	610	430	180	588	786
KPF180-70	610	430	180	686	917
KPF200-50	666	466	200	490	657
KPF200-60	666	466	200	588	787
KPF200-70	666	466	200	686	918
KPF250-50	750	500	250	490	730
KPF250-60	750	500	250	588	875
KPF250-70	750	500	250	686	1019
KPF300-50	850	550	300	490	780
KPF300-60	850	550	300	588	935
★ KPF300-70	850	550	300	686	1089
KPF350-40	950	600	350	392	665
★ KPF350-50	950	600	350	490	829
★ KPF350-60	950	600	350	588	993

★使用温度範囲：60℃以内でご使用下さい。