

研磨シート

研磨布シート



〈特長〉

光陽研磨布は、粒度に0番という当社独自の粒度をもち、美しく光沢面を必要とする向きに好評を博しております。…#0は#800相当品です。

〈仕様〉


製品名	研磨布シート
製品記号(タイプ)	NAH
基材	平織綿布
研磨材	A(褐色アルミナ)
接着剤	G/G(グルーボンド)…乾式用

〈規格サイズ〉230mm×280mm

〈製造粒度・梱包仕様〉

	#30	#40	#50	#60	#80	#100	#120	#150	#180	#220	#240	#280	#320	#400	#600	#0
製造粒度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1冊	50枚															
1箱	250枚															

ポリネット[®]シート PAT.NO.221853 〔耐水網目研磨布〕

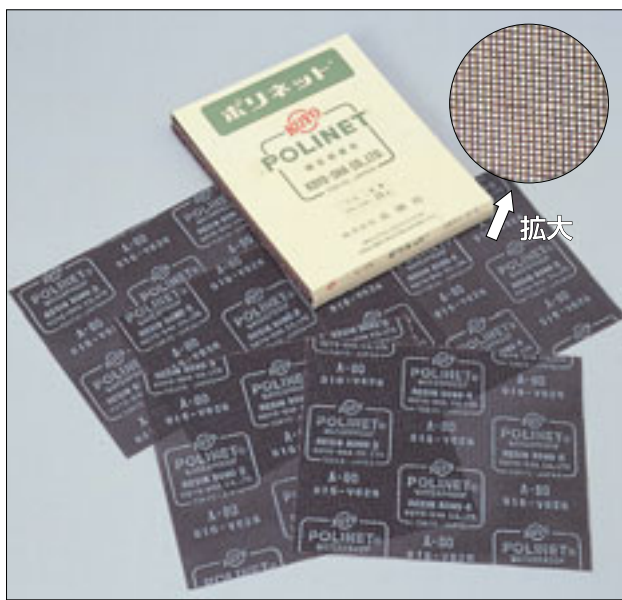

〈特長〉

・網目合成繊維基材の両面に研磨材を均一に固着。目づまりがなく、両面を使用できますから、寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。乾式、湿式の両方にご使用いただけます。
・柔軟性がありますから、機械研磨、手作業を問わず、容易にご使用いただけます。

〈仕様〉

製品名	ポリネットシート
基材	網目合成繊維
研磨材	A(褐色アルミナ)、WA(白色アルミナ)
接着剤	R/R(レジンボンド)

〈規格サイズ〉230mm×280mm

〈製造粒度・梱包仕様〉

	#60	#80	#100	#120	#150	#180	#220	#240	#280	#320	#400	#500	#600	#800	#1000	WA1500	WA2000
製造粒度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1冊	25枚																

マイクロポリネットシート 〔精密仕上げ用網目研磨布〕



〈特長〉

・マイクロポリネットは、極微細網目基布(50&100メッシュ)を使った柔軟性研磨布です。
・極微細網目構造のため、均一な加工ができ、しかも目づまりが少なく長寿命です。
・両面に加工を施しているため、表裏使用できます。
・耐水性、耐熱性があり、乾式・湿式の両方使用できます。
・必要な寸法に切って使用できます。

〈規格サイズ〉シート:210mm×280mm(25枚/箱)

〈マイクロポリネット100〉

品名	(粒径μm)
WA-600(藍色)	20
WA-800(黄色)	14
WA-1000(赤色)	11.5
WA-2000(青色)	6.7
WA-3000(橙色)	4
WA-4000(草色)	3

〈マイクロポリネット50〉

品名	(粒径μm)
WA-400(オレンジ色)	30
WA-600(藍色)	20
WA-800(黄色)	14
WA-1000(赤色)	11.5
WA-1500(緑色)	8
WA-2000(青色)	6.7
WA-3000(橙色)	4