

ミニ圧着工具

MINI CRIMPING TOOLS

銅線用 裸圧着端子用
銅線用 裸圧着スリーブ (P.B) 用



ミニ圧着工具

AK1MA



AK2MA




- 小柄なボディでパワフル圧着!!
- 軽量&コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ
- 柄荷重が約50%軽減 (2mm²従来比)
- えりもとスツクリ。本体に内蔵された成形確認機構

品番コード	使用範囲	全長	重量	参考価格	小箱入数	JANコード
AK1MA	1.25、2mm ²	166mm	250g	5,260円	6丁	4963202-033114
AK2MA	0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm ²	172	260	5,710円	6	4963202-085779

※電線コネクタと電線の組み合わせ

端子・スリーブ呼び	電線適合容量mm ²		工具のダイス位置		圧着マーク	
	AK1MA	AK2MA	AK1MA	AK2MA	AK1MA	AK2MA
0.3	—	0.2~0.5	—	0.5	—	0
0.5	—	0.2~0.5	—	0.5	—	0
1.25	0.25~1.65	0.25~1.65	1.25	1.25	1	1
2	1.04~2.63	1.04~2.63	2	2	2	2
3.5	—	2.63~4.61	—	3.5 / 5.5	—	5
5.5	—	2.63~6.64	—	3.5 / 5.5	—	5

※グリップカラー 赤

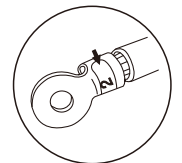

リングスリーブ (E) 用




ミニ圧着工具 AK17MA2



- 軽量&コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ
- 小柄なボディでパワフル圧着!!
- 持ち運び便利で小回り作業に最適
- よく使われる接続端子サイズを最適に配列
- えりもとスツクリ。本体に内蔵された成形確認機構

品番コード	使用範囲	全長	重量	参考価格	小箱入数	JANコード
AK17MA2	小(1.6×2)、小、中	195mm	290g	5,660円	6丁	4963202-085694

※グリップカラー 黄

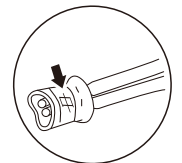

絶縁被覆付閉端接続子用



ミニ圧着工具 AK25MA



- 軽量&コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ
- 小柄なボディでパワフル圧着!!
- 持ち運び便利で小回り作業に最適
- よく使われる接続端子サイズを最適に配列
- えりもとスツクリ。本体に内蔵された成形確認機構

品番コード	使用範囲	全長	重量	参考価格	小箱入数	JANコード
AK25MA	CE1、2、5	194mm	295g	8,990円	6丁	4963202-078191

※グリップカラー 橙色

絶縁被覆付圧着端子
絶縁被覆付圧着スリーブ用



ミニ圧着工具 AK112MA



品番コード	使用範囲	全長	重量	参考価格	小箱入数	JANコード
AK112MA	0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm ²	218mm	365g	12,380円	6丁	4963202-085854

※電線コネクタと電線の組み合わせ

端子・スリーブ呼び	電線適合容量mm ²	工具のダイス位置
0.3	0.2~0.5	0.3
0.5		0.5
1.25	0.3~1.65	1.25
2	1.04~2.63	2
3.5	2.63~4.6	5.5
5.5	2.63~6.64	

- 軽量&コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ
- 小柄なボディでパワフル圧着!!
- 端子は6サイズでワイドレンジに対応
- えりもとスツクリ。本体に内蔵された成形確認機構

※グリップカラー 青