

圧着工具

CRIMPING TOOLS

銅線用 裸圧着端子用
銅線用 裸圧着スリーブ (P.B) 用




圧着工具
AK15A



これまでの
成形確認機構

- ハンドル操作も断然軽い
- 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ
- 従来品と比べてハンドルが狭い。(開いた時には約20mm) だから端子の仮押さえも片手でラクラク

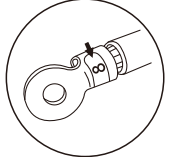

品番コード	使用範囲	全長	重量	参考価格	小箱入数	JANコード
AK15A	1.25、2、5.5、8mm ²	259mm	400g	5,330円	6丁	4963202-045087

※グリップカラー 赤

圧着工具
AK19A




品番コード	使用範囲	全長	重量	参考価格	小箱入数	JANコード
AK19A	2、5.5、8、14mm ²	277mm	430g	8,990円	6丁	4963202-032049

※グリップカラー 赤

圧着工具
AK38A



- 柄幅が狭く柄荷重が小さいので、軽いハンドル操作で楽に確実な圧着ができます。

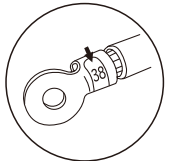

品番コード	使用範囲	全長	重量	参考価格	小箱入数	JANコード
AK38A	14、22、38mm ²	335mm	670g	12,710円	6丁	4963202-077125


※グリップカラー 赤

強力型圧着工具
AK60・AK100



AK60

- ロータリー型雌ダイスをまわすだけで、各サイズを簡単圧着
- 作業者の力に合わせて圧着できる簡単操作の調整ダイヤル付き

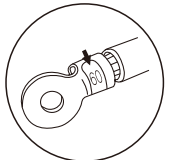

品番コード	使用範囲	全長	重量	参考価格	小箱入数	JANコード
AK60	14、22、38、60mm ²	710mm	3.1kg	25,850円		4963202-002608
AK100	22、38、60、80、100	695	3.5	31,940		4963202-002615


手動油圧式圧着工具
AKH60N



C9711
J00807019



- 全長360mm、重量2kgの軽量・コンパクトタイプ
- 補助レバーがついて、端子の保持は片手でラクラクスピード操作
- 60mm²までスピード圧着
- ヘッドは360°回転可能

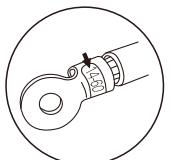

品番コード	使用範囲	全長	重量	参考価格	小箱入数	JANコード
AKH60N	14、22、38、60mm ²	360mm	2.0kg	73,840円		4963202-023405

手動油圧式圧着工具
AKH150S




C9711
J00807019



早送り機構付

- 1~2回のハンドル操作ですばやく端子を仮押さえし、4~5回のハンドル操作(14mm²)でスピード圧着。戻りスピードわずか3秒
- ヘッドは180°回転可能

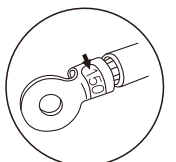

品番コード	使用範囲	全長	重量	参考価格	小箱入数	JANコード
AKH150S	14、22、38、60、70、80、100、150mm ²	500mm	4.3kg	98,790円		4963202-015660