

リベッター

リベット

STロック

エビナット・ナッター

アンカー・ブラグ

ハンマーリベット

エアリベッター AR2000-Vシリーズ PAT.

PNEUMATIC RIVETER, AR2000-V SERIES

軽量省エネバキュームタイプ

- 本体に樹脂を使用した軽量タイプ
- バキュームスイッチ付きなので、バキュームのON-OFFの切り替え可能
- リベッティング時の衝撃を和らげる**Soft-Set** (ショックレス機構) タイプ
- 本体内蔵サイレンサーで作業音も静か(約75dB)



AR2000SV



AR2000MV



AR2000HV



オプション部品(別売)により対応できます。

品番コード	リベット使用範囲φmm					使用空気圧	使用ジョー	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
	2.4	3.2	4.0	4.8	6.4					
AR2000SV	○	○	△	-	-	0.5~0.6MPa	小	1.25kg	112,970円	045414
AR2000MV	○	○	○	○	-		超硬質中	1.35kg	122,790円	045452
AR2000HV	-	□	□	○	○		超硬質大	1.8kg	169,450円	045490

※△はNSS、NSTについて不可
※□使用の場合、オプション部品(別売)により対応できます。

【高強度、高圧着タイプのブランドリベットご使用時の注意点】
当社Sボルト、NSTB、他社製品の高強度・高圧着タイプについて、専用のオプション先端部品(ノズルピース)等が必要になりますので、弊社コールセンターへお問い合わせください。

※**Soft-Set** (ソフトセット)とは、リベッティング時の衝撃を和らげ、手にもワークにも優しいLOBSTER独自のショックレス機構の名称です。

エアリベッター AR2000シリーズ PAT.

PNEUMATIC RIVETER, AR2000 SERIES

スタンダード AR2000シリーズ

- 本体に樹脂を大胆に使用し、軽量化につとめました ● 狭い場所での作業に便利な小径フレームヘッド採用
- 連続作業や長時間作業にうれしいソフトなグリップ、軽いスイッチ
- リベッティング時の衝撃を和らげる**Soft-Set** (ショックレス機構) タイプ
- 作業音も静かで環境に優しい本体内蔵サイレンサー



AR2000S



AR2000M



AR2000H



オプション部品(別売)により対応できます。

品番コード	リベット使用範囲φmm					使用空気圧	使用ジョー	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
	2.4	3.2	4.0	4.8	6.4					
AR2000S	○	○	△	-	-	0.5~0.6MPa	小	1.1kg	85,960円	045292
AR2000M	○	○	○	○	-		超硬質中	1.2kg	95,780円	045339
AR2000H	□	□	□	○	○		超硬質大	1.6kg	139,990円	045377

※△はNSS、NSTについて不可
※□使用の場合、オプション部品(別売)により対応できます。

【高強度、高圧着タイプのブランドリベットご使用時の注意点】
当社Sボルト、NSTB、他社製品の高強度・高圧着タイプについて、専用のオプション先端部品(ノズルピース)等が必要になりますので、弊社コールセンターへお問い合わせください。

 
※**Soft-Set** (ソフトセット)とは、リベッティング時の衝撃を和らげ、手にもワークにも優しいLOBSTER独自のショックレス機構の名称です。

機種別機能比較は76ページの仕様一覧をご参照ください。


Soft-Set 特



AR2000SV
AR2000MV用



AR2000HV用

 


ノズルピース


寸法図 AR2000SV




寸法図 AR2000MV

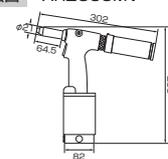


寸法図 AR2000HV

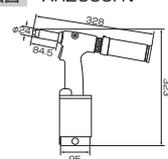

AR2000S
AR2000M

 


AR2000H

 

ノズルピース

寸法図 AR2000S

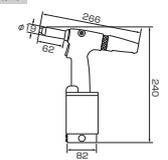

寸法図 AR2000M



寸法図 AR2000H

