

アタッチメントリベッター PAT.

ATTACHMENT RIVETER

- お手持ちのインパクトドライバーがカンタン装着でリベッターに
- 最大トルク80N・m以上の電気式、及び充電式、インパクトドライバーで使用可能
- 自動車の補修作業・DIY作業・住宅補修工事に
- ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業

 


インパクトドライバーの正転でリベット締結

逆転でマンドレル（シャフト）を排出




@R03i用



ノーズピース

寸法図

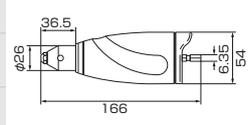


品番コード	重量	リベット使用範囲	使用ジョー	参考価格	JANコード (4963202-)
@R03i	450g	すべての材質φ4.8mmまで	中	19,280円	076500

ハンドリベッター


HAND RIVETER

- HR002Dはハンドルの開きが小さく握りやすいため、十分に力が入り、楽に締結できます。また、ハンドルの自重によりリベットがノーズピースより脱落しないように保持します

 HR005A・HR002A
HR002D・HR003A用



HR003B
HR2050H用

 

ノーズピース



HR002A

HR002D

HR005A

ヘッドが回転します



HR003B



オプション部品（別売）により対応できます。




HR2050H




（Sボルト用部品付属）

 
寸法図 HR002D



寸法図 HR002A

 


寸法図 HR005A

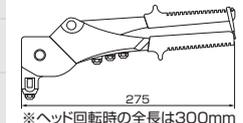


※ヘッド回転時の全長は300mm

寸法図 HR003A・B

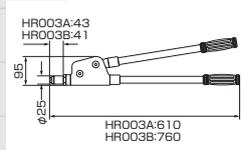

寸法図 HR2050H

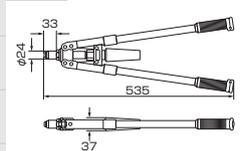

品番コード	重量	リベット使用範囲φmm					使用ジョー	参考価格	JANコード (4963202-)	備考
		2.4	3.2	4.0	4.8	6.4				
HR002A	540g	○	○	○	△	—	小	6,750円	058070	
HR002D	500g	○	○	○	△	—	小	9,640円	011631	
HR005A	750g	○	○	▲	△	—	中	6,890円	083683	回転型
HR003A	1,800g	—	—	○	○	—	中	32,990円	002165	強力型
HR003B	2,000g	—	—	—	○	○	大	35,510円	002172	強力型
HR2050H	1,750g	□	□	□	○	○	大	34,090円	047067	強力型

※△はNS、NSS、NSTIについて不可 ▲はNSS、NSTIについては不可 ※□使用の場合、オプション部品（別売）により対応できます。

ハンドリベッターツールキット

HAND RIVETER KIT

- ハンドリベッターとブラインドリベットをワンセットにしました。現場携帯に便利なメタルケース付き

品番コード	重量	キット内容	参考価格	JANコード (4963202-)	備考
HR102D	2,260g	HR002D…1J NSA4-2…100本 NSA4-3…100本 NSA5-2…100本 NSA5-4…50本	14,460円	011730	メタルケース寸法 185×310×40mm

