

最高回転数  
15,000R.P.M


### ●ホイール型セラミックゴム砥石

★硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材などの研磨用

ケース入数

10

R  
弾性砥石

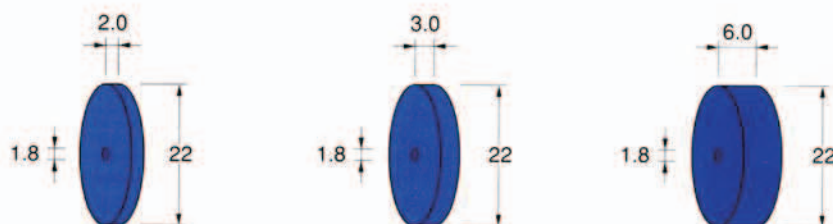

砥粒の材質 結合剤  
セラミック WABO R

# 60 〈フイン〉	R5311	R5321	R5331
# 120 〈青〉	R5312	R5322	R5332
# 220 〈緑〉	R5313	R5323	R5333
# 320 〈藍〉	R5314	R5324	R5334

粒度 最高回転数  
#120 15,000R.P.M

### ●ホイール型カーボランダムゴム砥石

★ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金などの研磨用

ケース入数

10



砥粒の材質 結合剤  
C R

# 120 〈グレー〉	R5421	R5422
-------------	-------	-------

■安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用下さい。◆安全のため、保護メガネをご使用ください。