

正方形タイプ Square type

25 × 25mm 40 × 40mm 60 × 60mm


XMB25

XMB40

XMB60



XMB60

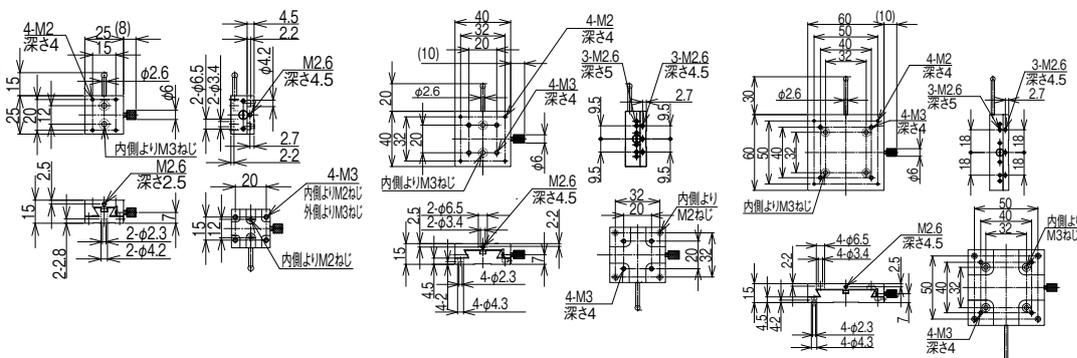

長方形タイプ Rectangular type


30 × 50mm 40 × 80mm

XMB30-50

XMB40-80



XMB40-80

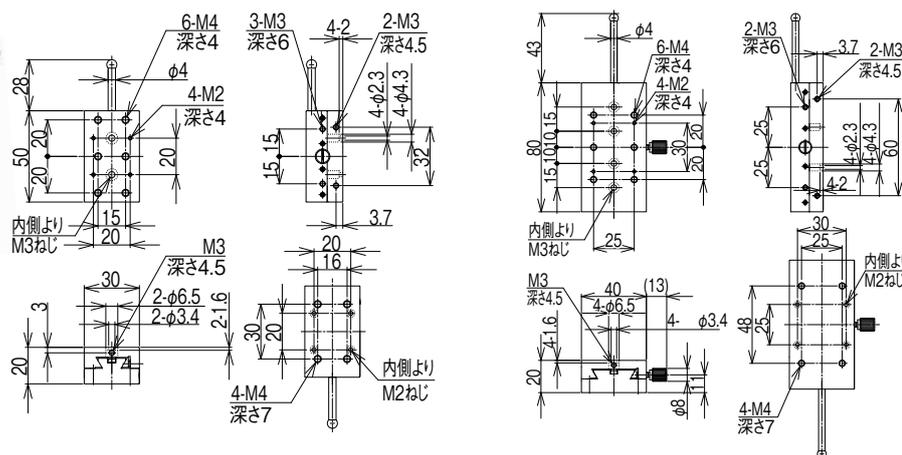

XMA & XMB シリーズ仕様表 XMA & XMB series specifications

型式 Model	ステージ面 (mm) Stage surface (mm)	移動量 (mm) Degree of movement (mm)	移動精度 (μm) Movement precision (μm)		耐荷重 N (kgf) Load N (kgf)		目盛最小読取 (mm) Minimum reading of scale (mm)	自重 (kg) Weight (kg)
			真直度 Straightness	運動時平行度 Degree of parallelism during operation	水平 Horizontal	垂直 Vertical		
XMA25	25 × 25	± 6	20	30	29.4 (3)	9.8 (1)	0.1	0.023
XMA40	40 × 40	± 12	30	30	29.4 (3)	9.8 (1)	0.1	0.060
XMA60	60 × 60	± 21	30	30	39.2 (4)	19.6 (2)	0.1	0.132
XMA30-50	30 × 50	± 17	30	30	29.4 (3)	14.7 (1.5)	0.1	0.076
XMA40-80	40 × 80	± 32	30	30	39.2 (4)	19.6 (2)	0.1	0.163
XMA50	25 × 40	± 15	30	30	29.4 (3)	14.7 (1.5)	0.1	0.058
XMA90	25 × 40	± 35	30	30	29.4 (3)	14.7 (1.5)	0.1	0.084
XMA120	25 × 40	± 50	30	30	29.4 (3)	14.7 (1.5)	0.1	0.105
XMA150	25 × 40	± 65	40	40	29.4 (3)	14.7 (1.5)	0.1	0.124
XMB25	25 × 25	± 6	20	30	29.4 (3)	9.8 (1)	0.1	0.024
XMB40	40 × 40	± 12	30	30	29.4 (3)	9.8 (1)	0.1	0.061
XMB60	60 × 60	± 21	30	30	39.2 (4)	19.6 (2)	0.1	0.133
XMB30-50	30 × 50	± 17	30	30	29.4 (3)	14.7 (1.5)	0.1	0.078
XMB40-80	40 × 80	± 32	30	30	39.2 (4)	19.6 (2)	0.1	0.166

※ 材質 ステージ本体…アルミ合金製 表面処理…梨地黒アルマイト
*Material Stage body: aluminum alloy, Surface treatment: matt black anodized aluminum