


LED照明、焦点調整機能を内蔵し、幅広い分野で活用できるWiFi顕微鏡。

WiFi microscope with built-in LED lighting and focus adjustment function, used in an extensive variety of applications.

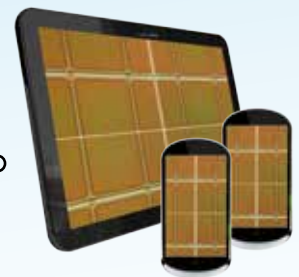

WiFi 顕微鏡 | MV-2018

MV-ST

WiFi Microscope

For iPad / iPhone / Android smartphone / Android Tablet

WiFi顕微鏡は工業用だけでなく、医療・美容・理化学関係など幅広い分野で活用できる携帯用ワイヤレスデジタル顕微鏡です。どこにでも持ち運びができ、白色LED照明を内蔵・焦点調整機能も付いていますので、1X~80Xの鮮明な拡大画像をWifiで端末に送信することができます。また、固定して使うための専用スタンドもオプションでご用意しておりますので、用途に応じて組み合わせてご利用頂けます。

The WiFi microscope is a portable wireless digital microscope that can be used not only in industrial applications, but also medical, cosmetics and laboratory applications. It can be carried anywhere, and with built-in white LED lighting and focus adjustment functions, it can transmit high clarity enlarged images of between 1X to 80X to remote terminals via WiFi. In addition, there is also a special stand, available as an option, that allows the microscope to be used as a fixed microscope, so that it can be matched to the desired application.

スペック Specification

映像素子 Image sensor	1/4インチカラー-CMOSセンサー 1/4 inch color CMOS sensor
解像度 Image resolution	VGA (640×480ピクセル) VGA (640 x 480 pixels)
ホワイトバランス White balance	自動 Auto
露出 Exposure	自動 Auto
ゲインコントロール Gain control	自動 Auto
フレームレート Frame rate	15fps/sec.
対応規格 Applicable standards	IEEE802.11b/g/n
周波数帯 Frequency band	2.4GHz
到達距離 Range	10m以内 Up to 10 m

各部の名称と機能 Parts names and functions

スナップショットボタン
Snapshot button
焦点調整ダイヤル
Focus adjustment dial



LEDインジケータ
LED indicator
リセットボタン
Reset button
電源スイッチ
Power switch
光量調整ダイヤル
Light intensity adjustment dial



焦点調整ダイヤル
Focus adjustment dial



専用アプリ Wi-viewer
Dedicated application Wi-viewer



白色LED照明
White LED lighting



スナップショットボタン
Snapshot button

この製品の特長 Special features of this product

この製品の特長
Special features of this product



ワイヤレス
Wireless



デジタル共有
Digital sharing



高画質
High image quality



多用途
Multiple applications



長時間動作
Long operating time



高汎用性
High versatility

◇倍率は1X~80X。
Magnification 1X to 80X

◇光量調節可能な白色LED照明内蔵。焦点調整機能有り。
Built-in white LED lighting with adjustable light intensity adjustment and focus adjustment function.

セキュリティ Security	WPA
照明 Lighting	調整可能LEDライト×6 Adjustable LED lamps x 6
電源 Battery	単3電池(アルカリ、ニッケル水素電池)×3本 AA battery (alkali, nickel-hydrogen) x 3
消費電力 Power consumption	440mA
外形寸法 External dimensions	155.3mm×77.8mm×36.5mm
重量 Weight	130g(電池を除く) 130 g (excluding batteries)
動作温度 Operating temperature	0℃~50℃
対応OS Supported OS	Apple iOS搭載デバイス、Android搭載デバイス、 iOS (iPad/iPhone3GS+)、Android (2.3.X+) Apple iOS devices, Android devices, iOS (iPad/iPhone 3GS+, Android (2.3.x+)