



XY軸 XY-axis


XYJK-40

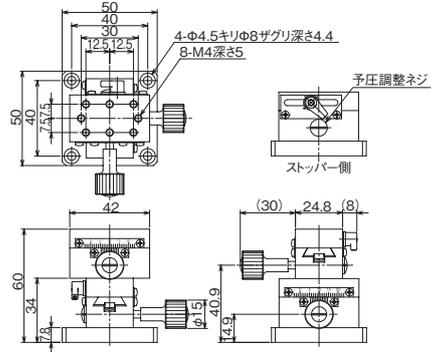

XYJK-60

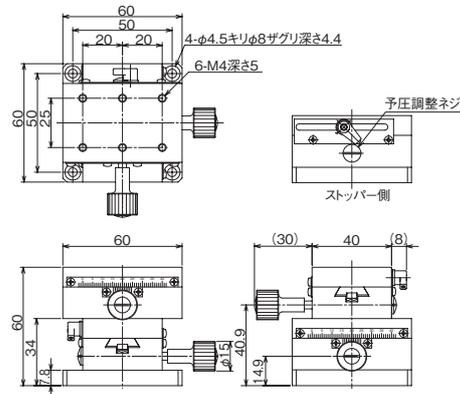

XYJK-90

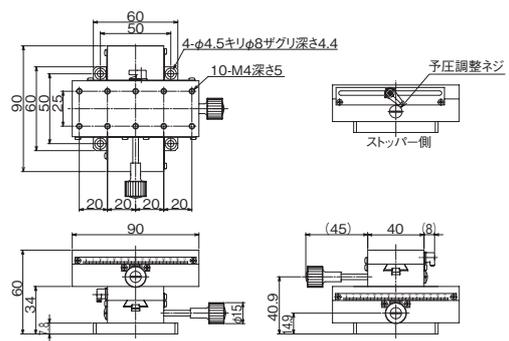

ラック & ピニオン式 Rack and pinion type

型式 Model	ステージ面 (mm) Stage surface (mm)	移動量 (mm) Degree of movement (mm)	ハンドラー回転 移動量 (mm) Degree of movement per handle rotation (mm)	移動精度 (μm) Movement precision (μm)		耐荷重 N (kgf) Load bearing N (kgf)	目盛最小読取 (mm) Minimum scale reading (mm)	自重 (kg) Weight (kg)
				真直度 Straightness	運動時平行度 Degree of parallelism during operation			
XYJK-40	24.8 × 42	± 12	18	20	25	24.5 (2.5)	0.1	0.29
XYJK-60	40 × 60	± 21	18	30	30	34.3 (3.5)	0.1	0.51
XYJK-90	40 × 90	± 35	18	30	30	34.3 (3.5)	0.1	0.73

※ 材質 ステージ本体…アルミ合金製 表面処理…梨地黒アルマイト  
\*Material: stage body: aluminium alloy, surface treatment: matt black alumite