

デジタル絶縁抵抗計

MT-2401/2402



※写真はMT-2402です。

大型液晶&バーグラフ表示

- デジタル3定格タイプ
- キャリングケース付
- メモリー機能付
- データホールド機能付

希望小売価格 ¥18,900 (税込) [税抜 ¥18,000]

MT-2401 JANコード/4986702101244

MT-2402 JANコード/4986702101237

型 式	MT-2402			MT-2401		
定格測定電圧	125V	250V	500V	250V	500V	1000V
測定レンジ	4/40/400/1000MΩ	4/40/400/2000MΩ	4/40/400/2000MΩ	4/40/400/2000MΩ	4/40/400/2000MΩ	4/40/400/2000MΩ
分解能	1/10/100kΩ/1MΩ	1/10/100kΩ/1MΩ	1/10/100kΩ/1MΩ	1/10/100kΩ/1MΩ	1/10/100kΩ/1MΩ	1/10/100kΩ/1MΩ
確 度	4~400MΩ : ±(3.5%+8dgt)			4~400MΩ : ±(3.5%+8dgt)		
	1000MΩ : ±(5.0%+8dgt)			2000MΩ : ±(5.0%+8dgt)		
交流電圧 (ACV)	600V (分解能: 1V)			300/600V (分解能: 1V)		
導通チェック	400Ω (分解能: 0.1Ω)			400Ω (分解能: 0.1Ω)		
電 源	DC 12V (AA 1.5V × 8本)					
付 属 品	ラインアーステストリード1組、ハードケース、単3×8 (本体内部蔵)、取説					
寸法・重量	160(W) × 100(H) × 43(D)mm 約700g					

アナログ3レンジ絶縁抵抗計

新JIS

MIS-Aシリーズ



※写真はMIS-2Aです。

新JIS対応3レンジメガー


- 蓄光目盛板採用
- 負荷放電機能搭載

型 名	MIS-1A	MIS-2A	MIS-3A	MIS-4A
定 格	50V/10M 125V/20M 250V/50M	125V/20M 250V/50M 500V/100M	125V/20M 250V/50M 1000V/2000M	250V/50M 500V/100M 1000V/2000M
電 源	単3×6			
寸法・重量	170(W) × 105(H) × 52(D)mm 約310g			

希望小売価格 ¥25,200 (税込) [税抜 ¥24,000]

ブレーキフルードテスト

MT-35BF

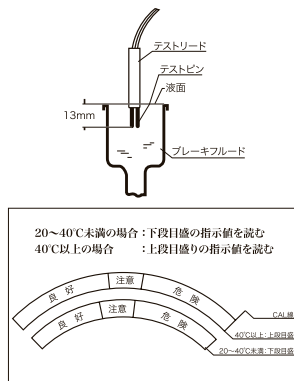

ブレーキフルードの劣化度を3段階(緑・黄・赤)の色分けで判定!

測 定 機 能	ブレーキフルードは水溶性の原料を使用しているため空気中の水分を吸収する性質があります。ブレーキフルードの水分の含量を測定し判定します。
測 定 レ ン ジ	緑色: "良好" を表示、水分1.5%以下を示します。 黄色: "注意" を表示、水分1.5%~3%未満を示し、早めのフルード交換を要します。 赤色: "危険" を表示、水分3%以上を示し、早急にフルードの交換を要します。
付 属 品	テストリード、電池(006P)×1本、専用ケース、取説
外形寸法・重量	100(W) × 148(H) × 35(D)mm 約220g (電池含む)

希望小売価格オープン価格

JANコード/4986702101282

デジタル・ガソリンエンジンタコメータ

MT-600



非接触で、ガソリンエンジンの回転数を表示 自動車・バイク整備に最適

サイクル	気筒数	測 定 範 囲	精 度	サイクル	気筒数	測 定 範 囲	精 度		
2	1	100~19990	±1%	4	1	100~19990	±1%		
	2	100~15000			2	100~19990			
	3	100~10000			3	100~19990			
	4	100~7500			4	100~15000			
	5	100~6000			5	100~12000			
	6	100~5000			6	100~10000			
サイズ	70(W) × 120(H) × 17(D)mm 約80g				7	100~7500			

希望小売価格 ¥24,150 (税込) [税抜 ¥23,000]

JANコード/4986702201777