

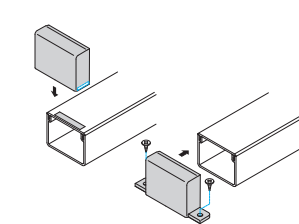


## エンド

材質：ASA

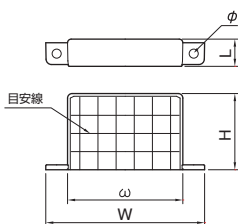

### 異型ジョイント施工例

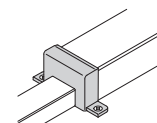

EMTケダクトに突当て、ビスで固定します。ビスで固定しない場合はツバを切り取り、両面テープで貼付けてください。

内側に10mm間隔の目安線がついています。異型ジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。



- ダクト末端の閉塞に使用します。
- ダクトにオーバーラップ接続します。
- ビス留めツバは切取り可能です。

### ■規格表

号数	品番				サイズ (mm)					梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	クリーム	W	ω	H	L	φ			
0号	MDE01	MDE02	MDE03	MDE05	67.5	43.5	22.0	15.0	5	1		85
1号	MDE11	MDE12	MDE13	MDE15	68.0	44.0	32.0	15.0	5	1		100
2号	MDE21	MDE22	MDE23	MDE25	87.5	63.5	42.0	15.0	5	1		140
3号	MDE31	MDE32	MDE33	MDE35	108.5	84.5	62.0	20.0	5	1		275
3号40型	MDE3401	MDE3402	MDE3403	MDE3405	108.0	84.0	42.0	20.0	5	1		240
4号	MDE41	MDE42	MDE43	MDE45	135.5	105.5	82.5	25.0	6	1		500
4号100型	MDE4101	MDE4102	MDE4103	MDE4105	135.5	105.5	102.5	25.0	6	1		500
120型	MDE1201	MDE1202	MDE1203	—	155.5	125.5	32.5	25.0	6	1		500
5号	MDE51	MDE52	MDE53	MDE55	185.5	155.5	102.5	30.0	6	1		820
5号70型	MDE5701	MDE5702	MDE5703	MDE5705	185.0	155.0	72.5	30.0	6	1		820
5号150型	MDE5151	MDE5152	MDE5153	MDE5155	185.0	155.0	152.5	30.0	6	1		1,100
6号	MDE61	MDE62	MDE63	MDE65	236.0	206.0	102.5	30.0	6	1		1,100

## パーテーション

材質：塩化ビニル

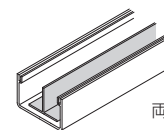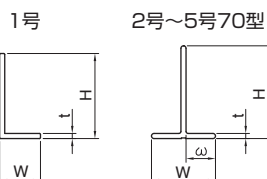

両面テープで貼付けます。

- ダクト内のケーブル仕分けに使用します。
- 2号用は3号40型にも使用できます。
- 5号・6号用は4号100型、7号、8号にも使用できます。
- 0号はBP103 (B型メタルモール用パーテーション全長：1m) (P60) をご使用ください。

### ■規格表 (全長：2m)

号数	品番	サイズ (mm)				梱包数 1箱	納期 区分	標準価格 (円)(1本)
		ミルクホワイト	W	ω	H			
1号	MDP13	12.0	—	25.0	1.5	50		1,100
2号	MDP23	37.8	18.0	30.0	1.8	20		2,100
3号	MDP33	51.0	18.0	50.0	1.8	20		2,200
4号	MDP43	47.0	22.3	68.0	2.5	10		2,500
5号・6号	MDP53	46.0	21.5	88.0	3.0	10		3,300
5号70型	MDP5703	49.0	23.3	60.0	2.5	10	3,100	