
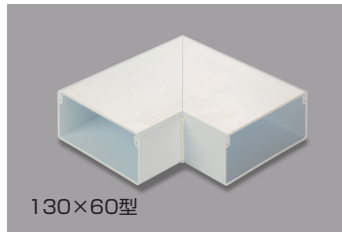




平面マガリ

材質：ASA/ 塩化ビニル

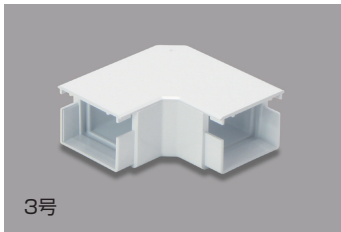


材質：ASA

材質：塩化ビニル

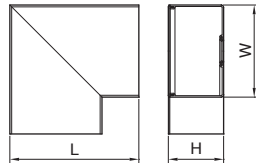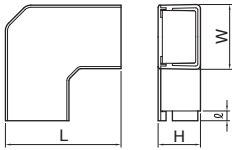

●平面での直角接続に使用します。

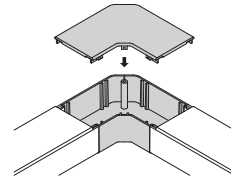





ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。3号はエムケーダクトのカバーを長さℓだけ切断してください。

■規格表

号数	品番					サイズ(mm)				梱包数 1箱	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	ライトベージュ	W	H	L	ℓ			
3号	MDM131	MDM132	MDM133	MDM135	MDM137	80.0	60.0	137.2	12.5	1		2,800
130×60型	MDM1361	MDM1362	MDM1363	MDM1365	MDM1367	130.0	60.0	190.0	—	1		4,700

内外マガリ

材質：ASA

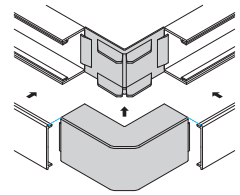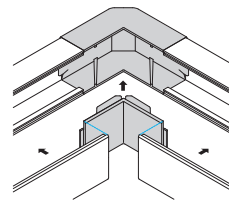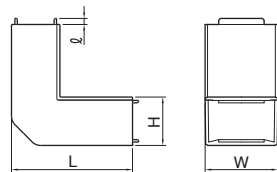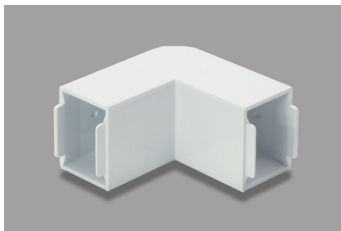

●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。

ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。



カバーにエムケーダクトを突当て、ベースをはめ込みます。

■規格表

号数	品番					サイズ(mm)				梱包数 1箱	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	ライトベージュ	W	H	L	ℓ			
3号	MDK131	MDK132	MDK133	MDK135	MDK137	80.0	60.0	130.0	5.0	1		2,800

内マガリ

材質：塩化ビニル

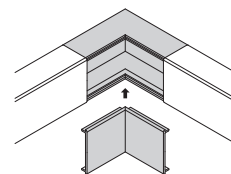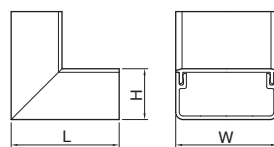

●内曲がりでの直角接続に使用します。

ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。

■規格表

号数	品番					サイズ(mm)			梱包数 1箱	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	ライトベージュ	W	H	L			
130×60型	MDU1361	MDU1362	MDU1363	MDU1365	MDU1367	130.0	60.0	120.0	1		4,700