


※の商品を用いて「延長コードセット」として製造販売する場合は、経済産業省への申請が必要になる場合があります。詳しくはP10,11をご参照ください。


## 平形プラグ・コネクタボデー (15A 125V用)

平形コード用 (VFF用)			
適用電線	700ワットまで…0.75mm <sup>2</sup> , 1200ワットまで…1.25mm <sup>2</sup> , 1500ワットまで…2mm <sup>2</sup>		
RoHS対応	※ RoHS対応	※ RoHS対応	※ RoHS対応
			
<b>MP2539 ¥105</b> B(黒)・G(グレー)・W1(乳白) 平形スモールプラグ 15A. 125V. 端子ねじサイズ:M3.5	<b>MC2622 ¥125</b> B(黒)・G(グレー)・W1(乳白) 平形スモールコネクタボデー 15A. 125V. 端子ねじサイズ:M3.5	<b>MP7004 ¥180</b> B(黒)・W1(乳白) ムービープラグ 15A. 125V. 端子ねじサイズ:M3.5	

### ■寸法図

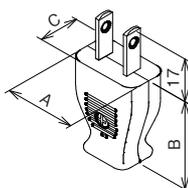

品番	A	B	C
MP2539	28	35	16.5
MP7004	29	45	14

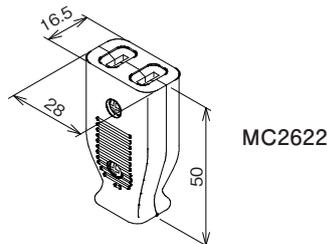

## テーブルタップ・トリプルタップ・リモート器具・中間スイッチ

RoHS対応	※ RoHS対応	RoHS対応
		
<b>MR2957W3 (ホワイト) ¥325</b> <b>MR2957B (黒)</b> 15A テーブルタップ (3コ口) 15A. 125V. 端子ねじサイズ:M3.5	<b>MR2965W1 (乳白) ¥200</b> <b>MR2965B (黒)</b> 15A トリプルタップ 15A. 125V.	<b>MK5422 ¥1,000</b> リモートスイッチ (コード2.5m付) 10A. 125V.
RoHS対応	RoHS対応	RoHS対応
	 トラッキング事故を防ぐ、耐トラッキングキャップが付いています。	
<b>MR2960W1 (乳白) ¥300</b> <b>MR2960B (黒)</b> ムービータップ 15A. 125V.	<b>MR7540W (白) ¥330</b> <b>MR7540B (黒)</b> コーナータップ(耐トラッキングタイプ) 15A. 125V.	<b>MR3435 ¥320</b> 15A 中間スイッチ (スライド) 15A. 250V. 端子ねじサイズ:M3.5
RoHS対応	RoHS対応	RoHS対応
		
<b>MR3424 (乳白) ¥135</b> <b>MR3424B (黒)</b> 3A 中間スイッチ (ロータリー) 3A. 250V.	<b>MR3423 ¥280</b> 7A 中間スイッチ (スライド) 7A. 250V. 端子ねじサイズ:M3.5	<b>MR3436 ¥310</b> 15A リモート用スイッチ 15A. 300V. 端子ねじサイズ:M3.5

※の商品を用いてP10,11にある「延長コードセット」として製造販売することはできません。

## blankチップ (コンセントキャップ)

**MZ6192 ¥60**  
2P用blankチップ



RoHS対応

**MZ6570 ¥90**  
OAタップ用blankチップ



RoHS対応

プラグを使用しないときに刃受穴から異物が入るのを防止できます。

