

露出スイッチ・ワイヤステッカー

露出スイッチ

設備工事用



MR3020 **¥250**
 エレガントタンブラスイッチ (片切)
 10A. 300V.
 端子ねじサイズ:M4



MR3021 **¥430**
 エレガントタンブラスイッチ (3路)
 10A. 300V.
 端子ねじサイズ:M4





通線穴が付属チップを着脱するタイプになったので
 ノックアウトが不要になりました。
 (MR3020のみ。MR3021は上部1箇所が開口済です。)

プルスイッチ

■寸法図




MR3204 **¥600**
 10Aプルスイッチ
 10A. 300V.
 端子ねじサイズ:M3.5

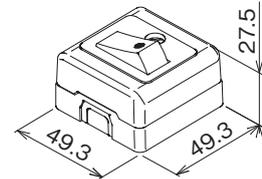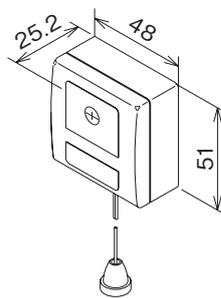


MR3020・MR3021

 
ワイヤステッカー



 
MZ6642 **¥6,500**
 ワイヤステッカー
 P-15 単線空気止め他
 400入 (100コ×4袋)



 
MZ6643 **¥3,150**
 ワイヤステッカー
 P-20 平行丸型2線及3線用
 200入 (50コ×4袋)



 
MZ6644 **¥2,870**
 ワイヤステッカー
 P-23 VA1.6×2・VA2.0×2
 150入 (50コ×3袋)




MZ6649 **¥3,000**
 ワイヤステッカー
 PW-20 同軸ケーブル・丸型コード他
 150入 (50コ×3袋)

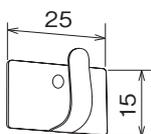


MZ6645 **¥2,100**
 ワイヤステッカー
 P-25 丸型コード・
 平行3線用他
 100入 (50コ×2袋)

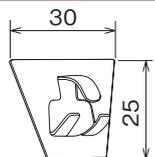

MZ6646 **¥1,190**
 ワイヤステッカー
 P-30 YA5-10P
 丸型コード2mm²×3
 40入 (10コ×4袋)

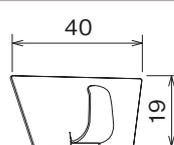

MZ6648 **¥2,100**
 ワイヤステッカー
 PK-30 VA2.6×2・VA1.6×3・
 VA2.0×3
 50入 (10コ×5袋)

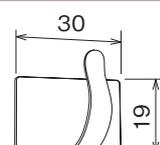

MZ6647 **¥1,680**
 ワイヤステッカー
 PG-30 ガス配管 (ゴム) ・
 丸型コード他
 40入 (10コ×4袋)