

## 製品特徴・仕様



# 1.25mmピッチ PicoBlade™ ウエハー ストレートタイプ 53047

### 特徴・概要

■極数：2極～15極

### 参考データ

嵌合ハウジング：51021

梱包形態：トレイ

### 電気的性能

最大定格電圧：125V

最大定格電流：1A

接触抵抗：20mΩ以下

耐電圧：AC250V/1分間

絶縁抵抗：100MΩ以上

### 材質

ウエハー：ナイロン66(オフホワイト)、


UL94V-0

ピン：りん青銅、錫メッキ

### 使用温度範囲





-40℃～+85℃

(通電による温度上昇分も含む)

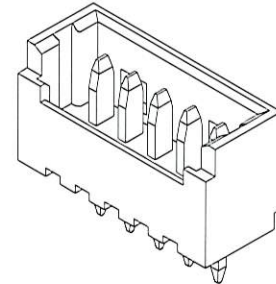

無鉛


## 53047

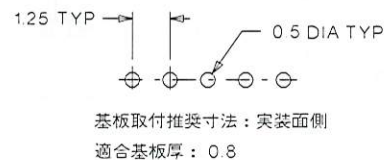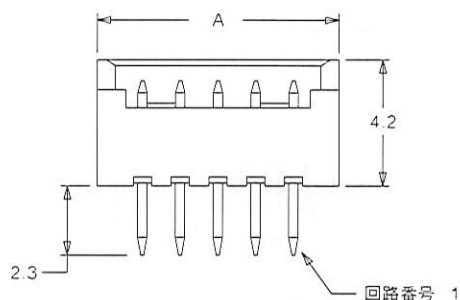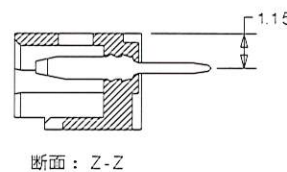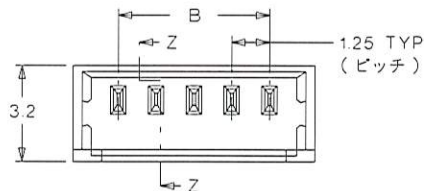

基板取付推奨寸法：実装面側  
適合基板厚：0.8

### 嵌合図

53047・51021・50058/50079  
H=5.2mm W=3.2mm

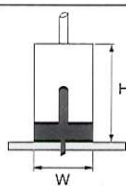

## オーダー番号・寸法

極数	オーダー番号	寸法A	寸法B	標準梱包数
2	53047-0210	4.25	1.25	5000
3	53047-0310	5.50	2.50	5000
4	53047-0410	6.75	3.75	5000
5	53047-0510	8.00	5.00	4000
6	53047-0610	9.25	6.25	2000
7	53047-0710	10.50	7.50	2000
8	53047-0810	11.75	8.75	2000

極数	オーダー番号	寸法A	寸法B	標準梱包数
9	53047-0910	13.00	10.00	2000
10	53047-1010	14.25	11.25	2000
11	53047-1110	15.50	12.50	2000
12	53047-1210	16.75	13.75	2000
13	53047-1310	18.00	15.00	1000
14	53047-1410	19.25	16.25	1000
15	53047-1510	20.50	17.50	1000