

製品特徴・仕様

molex® 3.5mmピッチ 電線対基板用 ハウジング

特徴・概要

■極数：2極～15極

参考データ

ULファイルNo.：E29179
CSAファイルNo.：LR19980
適合ターミナル：50217
適合ウエハー：53258
53265
53259
53266

梱包形態：ポリ袋

電気的性能

最大定格電圧：250V
最大定格電流：
3.5mmピッチ、りん青銅：4.5A
3.5mmピッチ、黄銅：5.5A
7.0mmピッチ、りん青銅：5A
7.0mmピッチ、黄銅：6A
接触抵抗：10mΩ以下
耐電圧：AC1500V/1分間
絶縁抵抗：1000MΩ以上


材質

PBT、UL94V-0





使用温度範囲

-40℃～+105℃
(通電による温度上昇分も含む)


51067

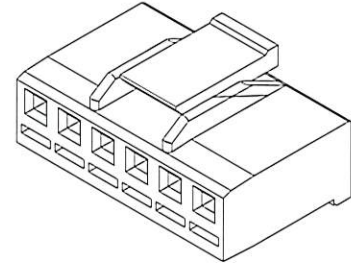

51067

  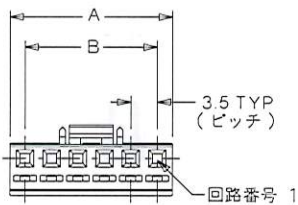 

ターミナル装着状態図

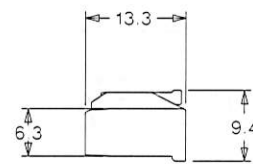

オーダー番号・寸法

極数	オーダー番号	寸法A	寸法B	標準梱包数	極数	オーダー番号	寸法A	寸法B	標準梱包数
2	51067-0200	7.5	3.5	1000	9	51067-0900	32.0	28.0	500
3	51067-0300	11.0	7.0	1000	10	51067-1000	35.5	31.5	500
4	51067-0400	14.5	10.5	1000	11	51067-1100	39.0	35.0	200
5	51067-0500	18.0	14.0	1000	12	51067-1200	42.5	38.5	200
6	51067-0600	21.5	17.5	500	13	51067-1300	46.0	42.0	200
7	51067-0700	25.0	21.0	500	14	51067-1400	49.5	45.5	200
8	51067-0800	28.5	24.5	500	15	51067-1500	53.0	49.0	200