

製品特徴・仕様

molex® 3.96/7.92mmピッチ 電線対基板用 ハウジング

特徴・概要

- 極数：2極～11極
- 極性付

参考データ

ULファイルNo. : E29179
 CSAファイルNo. : LR19980
 適合ターミナル : 5194
 5225
 嵌合ウエハー : 5275
 5277
 5278
 梱包形態 : ポリ袋

電気的性能

最大定格電圧 : 250V
 最大定格電流 : 7A
 接触抵抗 : 10mΩ以下
 耐電圧 : AC1500V/1分間
 絶縁抵抗 : 1000MΩ以上


材質

ナイロン66(オフホワイト)、UL94V-2




使用温度範囲

-40℃～+105℃
 (通電による温度上昇分も含む)

5196

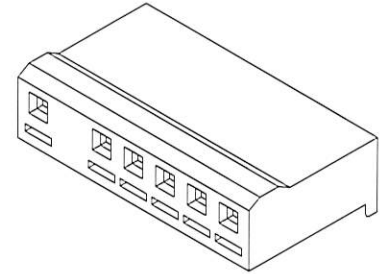

5196

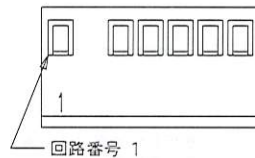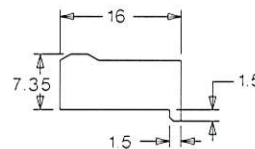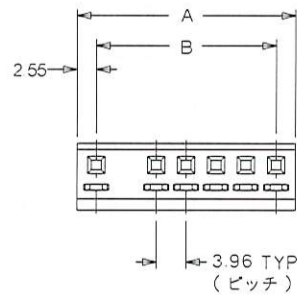

オーダー番号・寸法

極数	オーダー番号	モデル番号	寸法A	寸法B	標準梱包数
2	09-50-1023	5196-02	13.02	7.92	1000
3	09-50-1033	5196-03	16.98	11.88	1000
4	09-50-1043	5196-04	20.94	15.84	1000
5	09-50-1053	5196-05	24.90	19.80	1000
6	09-50-1063	5196-06	28.86	23.76	500

極数	オーダー番号	モデル番号	寸法A	寸法B	標準梱包数
7	09-50-1073	5196-07	32.82	27.72	500
8	09-50-1083	5196-08	36.78	31.68	500
9	09-50-1093	5196-09	40.74	35.64	500
10	09-50-1103	5196-10	44.70	39.60	500
11	09-50-1113	5196-11	48.66	43.56	200