

塩ビ・プラスチック用 チップソー

塩ビ・プラスチック用 PT / EP



- 特長** ●多用途で、アクリル・樹脂及び板金なども切断可能
- 用途** 塩ビ/プラスチック/ポリカーボネート/エポキシなど樹脂系の材料/
金属サイディング/カラートタンなどの薄鉄板(1.0mm以下)
※グラスファイバー含有の樹脂等は切断できません。



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	刃形記号	JANコード 4920350	適合機種
PT-125	¥6,800	125	1.6	1.2	20	46	9,600	CB-n	001969	集防マ充
PT-165	¥6,900	165	1.8	1.4	20	60	6,000	CB-n	001976	集防マ充
PT-190	¥7,000	190	1.8	1.4	20	64	5,500	CB-n	001983	集防マ充




- 特長** ●軽快な切れ味で、高精度な仕上がり
- 用途** FRP/アクリル板/プラスチック/塩ビ管/人造大理石 など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	刃形記号	JANコード 4920350	適合機種
EP-205	¥18,700	205	3.0	2.2	25.4	80	4,500	AB	001150	卓ス専
EP-255	¥26,400	255	3.0	2.2	25.4	100	4,000	AB	001167	卓ス専
EP-305	¥33,000	305	3.0	2.2	25.4	100	4,000	AB	001174	卓ス専
EP-355	¥38,500	355	3.0	2.2	25.4	100	3,500	AB	001181	卓ス専



刈払機用 スゴギレ GSR / GSC

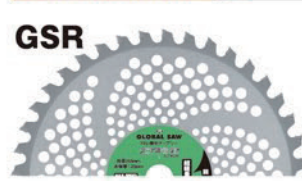

- 特長** ●柔らかい草も逃さず、キレイに切断
●二段埋込チップにより、衝撃に強い
- 用途** 畦/土手/溝などの草刈り/雑草刈/山林の下刈 など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	穴径 (mm)	歯数	JANコード 4920350	適合機種
GSR-230-36	¥4,500	230	25.4	36	200393	20cc~35cc 全排気量対応
GSR-255-40	¥4,600	255	25.4	40	200638	20cc~35cc 全排気量対応



- 特長** ●斜め埋込みチップにより、衝撃に強い
- 用途** 畦/土手/溝などの草刈り/雑草刈/山林の下刈 など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	穴径 (mm)	歯数	JANコード 4920350	適合機種
GSC-230-36	¥2,000	230	25.4	36	200850	20cc~35cc 全排気量対応
GSC-255-40	¥2,100	255	25.4	40	300178	20cc~35cc 全排気量対応