

セーバーソー・パイプソーブレード

チップソー


ダイヤモンドカッター

セーバーソーブレード
パイプソーブレード

バンドソーブレード

切断砥石

チップソー切断機

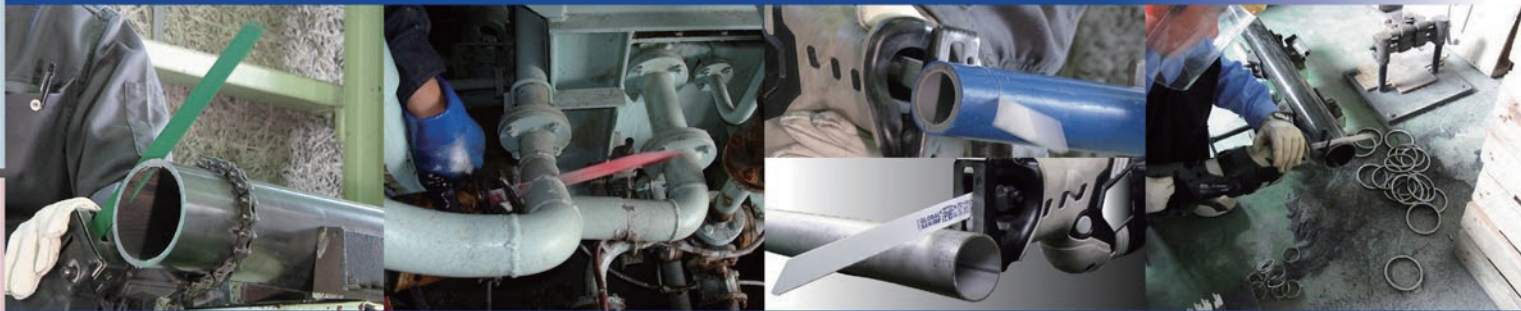

用途別適合表

区分	用途		品番			
セーバーソーブレード	オールラウンド向け	ステンレス 厚さ3mm以下	軟鋼材 厚さ19mm以下	鉄・ステンレス・アルミ・木・プラスチック・ALC など	万能刃	ARSタイプ
		厚さ2.5mm以下	厚さ19mm以下	ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂パイプ・鋼板 など	バリギレ	S(山数18)タイプ
	厚さ3mm以下	厚さ19mm以下	ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂パイプ・鋼板 など	バリギレ	S(山数14)タイプ	
	解体・撤去・レスキュー向け	厚さ4mm以下	厚さ19mm以下	ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂パイプ・鋼板 など	バリギレ	Kタイプ
	解体・撤去・レスキュー向け [重切断用]	厚さ4mm以下	厚さ19mm以下	ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂パイプ・鋼板 など	バリギレ	WKタイプ
パイプソーブレード	解体・撤去向け	ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂パイプ・鋼板 など		バリギレ	PWSタイプ	

鉄・ステンレス・非鉄金属用

バリギレ S オールラウンド向け

セーバーソーブレード

18山

14山

1ケース5本入り



特長

 
- ウェーブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
- 14山 3mm以上の厚物切断に
- 18山 3mm以下の薄物切断に

バリギレ

用途

ステンレス／軟鋼／鋳鉄／非鉄金属／合成樹脂パイプ／鋼板 など

ウェーブ歯分け



品番	標準小売価格 (5本入り)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	山数 (1インチあたり)	切断有効長さ (mm)	入数 (本)	JANコード4920350 1ケース(5本入)	適合機種
S-1518	¥3,500	150	19	0.9	18	70	5	200928	セレ
S-2018	¥4,000	200	19	0.9	18	120	5	200935	セレ
S-2518	¥4,750	250	19	0.9	18	170	5	200942	セレ
S-1514	¥3,500	150	19	0.9	14	70	5	200904	セレ
S-2014	¥4,000	200	19	0.9	14	120	5	002881	セレ
S-2514	¥4,750	250	19	0.9	14	170	5	002898	セレ
S-3014	¥5,500	300	19	0.9	10/14	220	5	200911	セレ

鉄・ステンレス・非鉄金属用

バリギレ K 解体・撤去・レスキュー向け

セーバーソーブレード

10/14山

1ケース5本入り



特長

- ウェーブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
- 解体撤去にも便利
- 4mm以上の厚物切断に

バリギレ

用途

ステンレス／軟鋼／鋳鉄／非鉄金属／合成樹脂パイプ／鋼板 など



ウェーブ歯分け



品番	標準小売価格 (5本入り)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	山数 (1インチあたり)	切断有効長さ (mm)	入数 (本)	JANコード4920350 1ケース(5本入)	適合機種
K-2004	¥5,500	200	19	1.3	10/14	120	5	322194	セレ
K-2504	¥6,000	250	19	1.3	10/14	170	5	200959	セレ
K-3004	¥7,000	300	19	1.3	10/14	220	5	200966	セレ