


ISO-KF フランジタイプ

■アウターリング



◆寸法

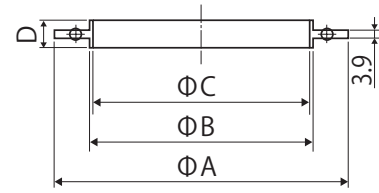

■インナーリング…SUS304, SUS316L

■アウターリング…SUS304

■バイト O リング付属

■最高 150℃の状況で使用可

※ SUS316L をご注文の際は、製品コードの末尾に「-40」を付けてください。


(単位: mm)

コード	フランジ	ΦA	ΦB	ΦC	D
MCK-2010-OU	KF 10	29.2	12.0	10	8
MCK-2016-OU	KF 16	32.4	17.0	16	8
MCK-2025-OU	KF 25	42.0	26.0	24	8
MCK-2040-OU	KF 40	56.4	41.0	39	8
MCK-2050-OU	KF 50	70.2	52.0	50	8
MCK-2063-OU	KF 63	91.0	70.0	68	8
MCK-2080-OU	KF 80	105.3	82.8	81	8
MCK-2100-OU	KF100	124.5	101.6	100	8
MCK-2160-OU	KF160	180.0	152.8	148	12
MCK-2200-OU	KF200	240.0	212.8	208	12

■KFロングフランジ



◆寸法

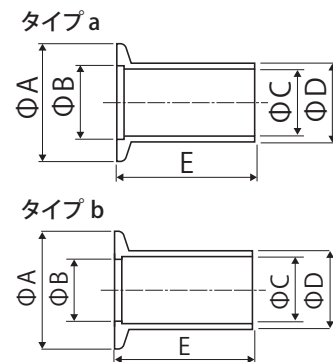

■材質…SUS304, SUS316L

※ SUS316L をご注文の際は、製品コードの末尾に「-40」を付けてください。

(単位: mm)

コード	フランジ	タイプ	ΦA	ΦB	接続パイプ	ΦC	ΦD	E
MCK-3010-LG	KF10	a	30	12.2	8A 10S	10	13.8	50
MCK-3016-LG	KF16	a	30	17.2	Φ20 t=2	16	20.0	50
MCK-3025-LG	KF25	a	40	26.2	20A 5S	24	27.2	50
MCK-3040-LG	KF40	a	55	41.2	32A 5S	39	42.7	50
MCK-3050-LG	KF50	b	75	52.2	50A 10S	55	60.5	50