


ISO-KF フランジタイプ

■ゲージシールポート



◆寸法

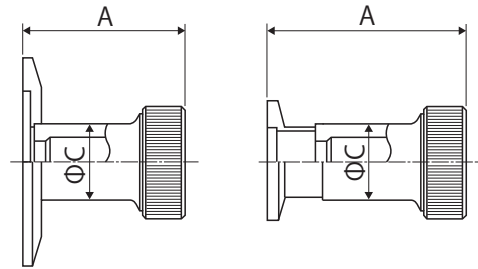

■材質…SUS304 ■バイトン O リング付属

【内径：15mm】

コード	フランジ	タイプ	A	ΦC
MCO-1025	KF25	b	74	25
MCO-1040	KF40	a	58	25
MCO-1050	KF50	a	58	25

【内径：18mm】


(単位：mm)

コード	フランジ	タイプ	A	ΦC
MCO-2025	KF25	b	74	28
MCO-2040	KF40	a	58	28
MCO-2050	KF50	a	58	28

■リークポート



◆寸法

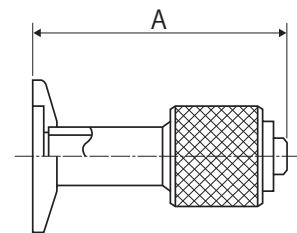

■材質…SUS304 ■バイトン O リング付属

コード	フランジ	A
MCO-3016	KF16	65.0
MCO-3025	KF25	66.5
MCO-3040	KF40	66.5
MCO-3050	KF50	66.5

(単位：mm)