


## JIS フランジタイプ

### ■ JIS について

日本工業規格（JIS B 2290:1998）による寸法および品質のフランジは一般的に「JIS フランジ」と呼ばれ、幅広い真空製品に採用されています。弊社ではフランジ単品での提供はもちろんのこと、JIS フランジを用いた真空配管類の製作も承っており、省スペース化や取り付け部の制約の課題解決に貢献しています。

分岐部などのご要望にお応えしてティヤクロス等をカタログ品としてご用意しました。


※ MV で始まる型式の製品は受注生産品となりますので、詳しくはお問い合わせください。

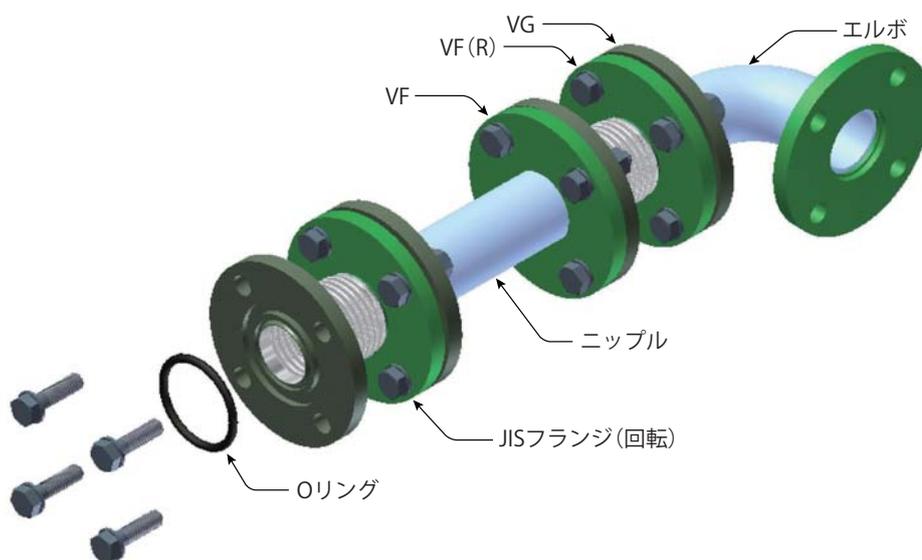

### ■ VF フランジ



#### ◆ 寸法

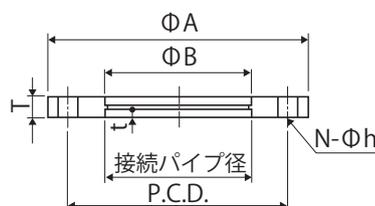

#### ■ 材質…SUS304

(単位：mm)

コード	接続パイプ	ΦA	ΦB	P.C.D.	T	t	N (箇所)	Φh
MCJ-1010	10A(Φ17.3)	70	18	50	8	3	4	10
MCJ-1020	20A(Φ27.2)	80	28	60	8	3	4	10
MCJ-1025	25A(Φ34.0)	90	35	70	8	3	4	10
MCJ-1040	40A(Φ48.6)	105	50	85	10	3	4	10
MCJ-1050	50A(Φ60.5)	120	62	100	10	3	4	10
MCJ-1065	65A(Φ76.3)	145	77	120	10	3	4	12
MCJ-1080	80A(Φ89.1)	160	90	135	12	5	4	12
MCJ-1100	100A(Φ114.3)	185	115	160	12	5	8	12
MCJ-1125	125A(Φ139.8)	210	141	185	12	5	8	12
MCJ-1150	150A(Φ165.2)	235	166	210	12	5	8	12
MCJ-1200	200A(Φ216.3)	300	217	270	16	8	8	15
MCJ-1250	250A(Φ267.4)	350	268	320	16	8	12	15