

## アルミカバー

色：シルバー(カバー)  
カバー(アルマイト・クリアー処理)  
基 台(プラスチック製)



※付属品はワゴンモール付属品(グレー)をご使用下さい。

## ワゴンモール® (アルミ)

- アルミ製のカバーで仕上がりキレイです。
- 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。
- 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)

寸法・適合はワゴンモール809頁・810頁をご参照下さい。

ワゴンモール性能(アルミ)

キャスター走行試験5000往復異常無し

条件：1輪あたり66.6kg(200kg台車相当)、速度10m/min、同一箇所走行

※台車等を通過させるときはゆっくり通過させて下さい。

全 長	品 番	ケー ス 入 数	最小入数	標準価格
2m	OP3-2A	10	1	1,660 (税込 1,743)
	OP4-2A	10	1	2,000 (税込 2,100)
	OP5-2A	10	1	2,360 (税込 2,478)
	OP7-2A	10	1	3,130 (税込 3,287)
	OP8-2A	10	1	3,610 (税込 3,791)
	OP10-2A	5	1	6,230 (税込 6,542)

1

モール

 
モ  
ル  
用  
ス  
テ  
ッ  
チ  
ボ  
ッ  
ク  
ス

デ  
ン  
コ  
ー  
タ



ワ  
ゴ  
ン  
モ  
ール

モ  
ール

(シルバー色)



## 曲ガリ (ワゴンモール(アルミ)用)

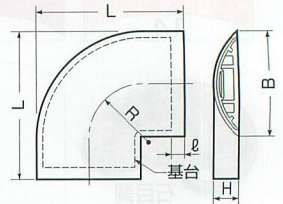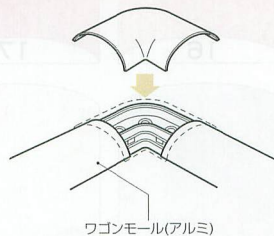

規格	品 番	寸法(mm)					ケー ス 入 数	最小入数	標準価格
		B	H	L	ℓ	R			
OP3型	OPM-3A	33.8	9.9	51.9	7	20	10/袋	1	170 (税込 179)
OP4型	OPM-4A	50.4	12.7	69.2	7	26	10/袋	1	220 (税込 231)
OP5型	OPM-5A	60	13.6	85.5	7	31.5	10/袋	1	320 (税込 336)
OP7型	OPM-7A	75	15.2	102.5	9	39	10/袋	1	370 (税込 389)
OP8型	OPM-8A	85	17.2	115	12	44.5	10/袋	1	410 (税込 431)
OP10型	OPM-10A	105.5	22	137.8	12	55	5/袋	1	690 (税込 725)