


全長：2m

屋外用

モールダクト[®] (屋外用・パイプ型)(ケーブル配線保護カバー)

- カバーとベースが一体なので見栄えもよく、内面に凹凸がないので光配線等の細いケーブルを施工する場合に最適です。
- 耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。

※変形防止の為、500mm以下でサドル固定して下さい。

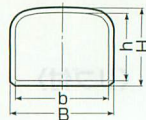

規格	B	H	b	h
40型	40	30	36	26
70型	70	40	65	35



規格	品番	色	ケース入数	最小入数	標準価格
40型	MDH-P40M	ミルキーホワイト	6	1	1,380 (税込 1,449)
70型	MDH-P70M				2,070 (税込 2,174)

 
色見本は10頁をご参照下さい。

全長：2m


屋内用

モールダクト[®] (スタンダード)(ケーブル配線保護カバー)

- 屋外用に比べ経済的です。
- ケーブル固定用結束バンド穴付です。
- 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。



規格	B	H	b	h
40型	40	30	29	27
60型	60	50	45	44.5
70型	70	40	58	36.5

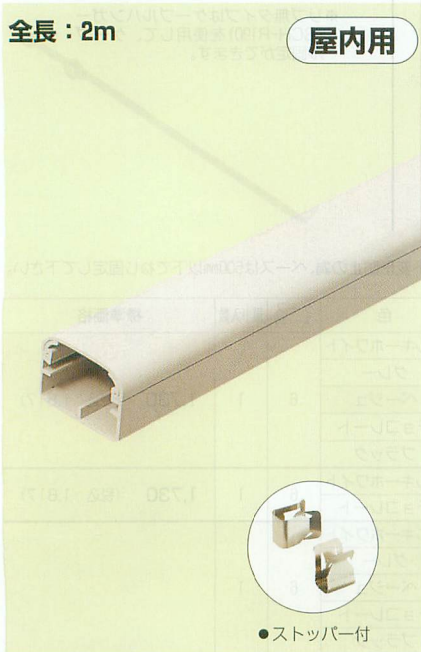

●ストッパー付

新

規格	品番	色	ケース入数	最小入数	標準価格
40型	MD-40M	ミルキーホワイト	6	1	1,380 (税込 1,449)
	MD-40G	グレー			
	MD-40J	ベージュ			
60型	MD-60M	ミルキーホワイト	6	1	2,320 (税込 2,436)
	MD-60J	ベージュ			
70型	MD-70M	ミルキーホワイト	6	1	2,070 (税込 2,174)
	MD-70G	グレー			
	MD-70J	ベージュ			

〈ケーブル収容可能本数〉

規格	有効内断面積 (mm ²)	600V SVケーブル						600V CVケーブル					600V VVFケーブル				600V CVTケーブル							
		8"×3C	14"×3C	22"×3C	38"×3C	60"×3C	100"×3C	8"×3C	14"×3C	22"×3C	38"×3C	60"×3C	100"×3C	1.6×2C	1.6×3C	2.0×2C	2.0×3C	2.6×2C	2.6×3C	14"	22"	38"	60"	100"
40型	878	1	1	1*			1	1	1				7	4	5	4	4	3	1	1*				
60型	2,245.7	4	3	2	1	1	4	3	2	1	1		17	12	14	10	10	7	4	3	2	1		
70型	2,234	4	2	2	1		4	3	2	1			17	12	14	10	10	7	3	2	2			

※印はリブ無のみ適合します。(但し、フリージョイントには適合しません)

ラチェット式でラクラク切断




替刃(別売)
ステンレス製

全長：288mm
重量：640g

モールダクト用 マルチカッター

- ラチェット式でラクラク切断できます。
- 片手でワンタッチ開閉。
- モールダクトの他、様々な物が切断できます。

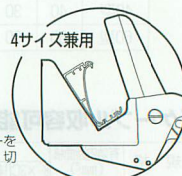

※モールダクトはカバーをベースの内側に入れ、切断して下さい。

品番	適用	ケース入数	最小入数	標準価格
MC-MD	モールダクト等 (40・50・60・70型) ※パイプ70型は除く	5	1	13,500 (税込 14,175)
RDC-50H	替刃		1	3,800 (税込 3,990)