

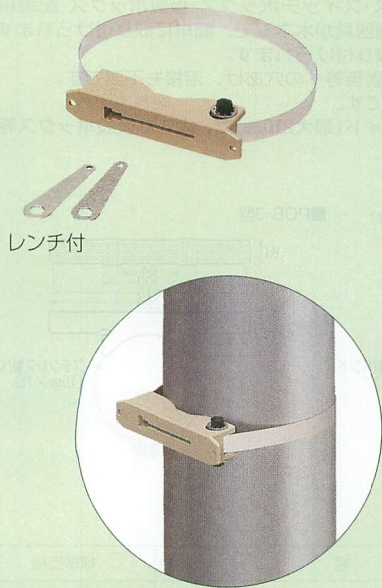


(ベージュ色)

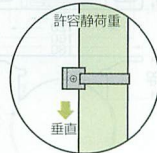


ポールバンド

- メーター板・メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具が木ネジで、簡単に取り付けられます。
- 丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等にガッチリ固定できます。

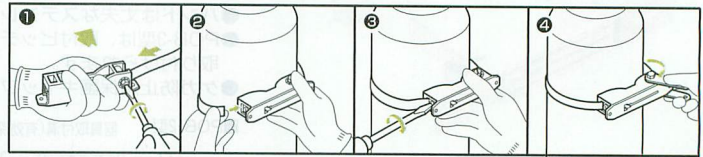


※器具取付はφ3.5~φ4.1mmの木ネジをご使用下さい。

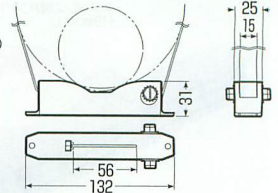

品番	適合パイプ	規格	入数	標準価格
POB-1S	φ60~φ160mm	●器具取付溝適用木ネジ(φ3.5~φ4.1mm) ●許容静荷重 垂直方向=49N(5kgf)	10	550 (税込 578)
POB-1L	φ160~φ300mm	●許容静荷重 垂直方向=49N(5kgf)	10	650 (税込 683)

ステンレスバンド用


(ベージュ色)

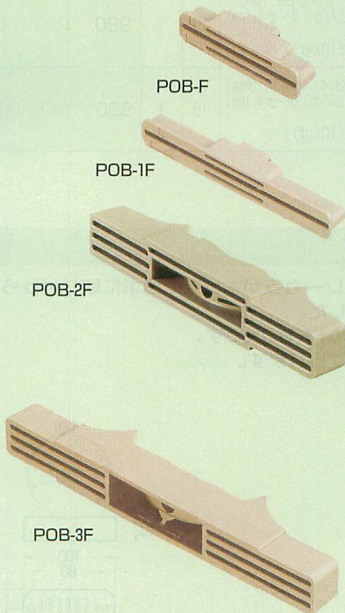


ポールバンド (ステンレスバンド用)

- ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。
- 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。
- クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
- このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。(POB-F、POB-1Fは除く))

 
■POB-F




■POB-1F

 


■POB-2F

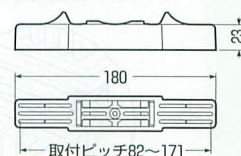

■POB-3F

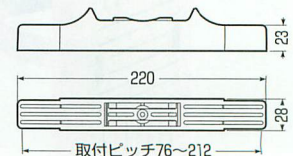

品番	適合ステンレスバンド幅	規格	ケース入数	最小入数	標準価格
POB-F	10mm迄	●適合ねじサイズ ・器具取付溝(長)(φ3.5~φ4.1mm) ・器具取付溝(短)(φ2.5~φ2.7mm) ●適合パイプ径 φ80~φ320mm ●許容静荷重 (垂直方向=49N(5kgf))	10	1	130 (税込 137)
POB-1F	10mm迄	●許容静荷重 (垂直方向=49N(5kgf))	10	1	210 (税込 221)
POB-2F	10mm迄	●適合ねじサイズ (φ3.5~φ4.1mm) ●適合パイプ径 ・内ガイド: φ80~φ120mm ・外ガイド: φ250~φ320mm ●許容静荷重 (垂直方向=98N(10kgf))	10	1	470 (税込 494)
POB-3F	20mm迄	●許容静荷重 (垂直方向=98N(10kgf))	10	1	610 (税込 641)

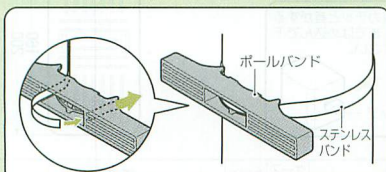

※ステンレスバンドはポールバンド(ステン)をご利用下さい。222頁参照

2

ウォールボックス

情報
ウォールボックス

ウォールボックス
(E.L.B付)

仮設電源用
ポールバンド

仮設用部材

ポールバンド

強化ボックス

ウォールボックス