

### アルミカバー

色：シルバー(カバー)  
カバー(アルマイト・クリアー処理)  
基台(プラスチック製)



※付属品はワゴンモール付属品(グレー)をご使用ください。

### ワゴンモール<sup>®</sup>(アルミ)

- アルミ製のカバーで仕上がりキレイです。
- 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。
- 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)

寸法・適合はワゴンモール897頁・898頁をご参照ください。

ワゴンモール性能(アルミ)

キャスト走行試験5000往復異状無し

条件：1輪あたり66.6kg(200kg台車相当)、速度10m/min、同一箇所走行



※台車等を通過させるときはゆっくり通過させてください。

全長	品番	入数	最小入数	標準価格
2m	OP3-2A	10	1	1,660
	OP4-2A	10	1	2,000
	OP5-2A	10	1	2,360
	OP7-2A	10	1	3,130
	OP8-2A	10	1	3,610
	OP10-2A	5	1	6,230

(シルバー色)



### 曲ガリ(ワゴンモール(アルミ)用)

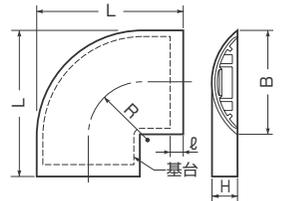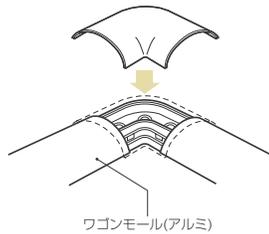

規格	品番	寸法(mm)					入数	最小入数	標準価格
		B	H	L	l	R			
OP3型	OPM-3A	33.8	9.9	51.9	7	20	10	1	170
OP4型	OPM-4A	50.4	12.7	69.2	7	26	10	1	220
OP5型	OPM-5A	60	13.6	85.5	7	31.5	10	1	320
OP7型	OPM-7A	75	15.2	102.5	9	39	10	1	370
OP8型	OPM-8A	85	17.2	115	12	44.5	10	1	410
OP10型	OPM-10A	105.5	22	137.8	12	55	5	1	690