



壁床 共通部材

パテをスムーズに充填できる

単品

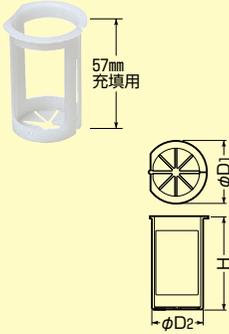

■フリータイプ

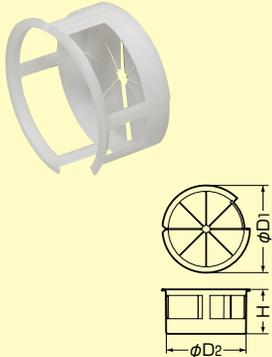


バックアップスリーブ® (50・57mm充填用)


- パテースと組み合わせて使用します。
- 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。

フリータイプの特長

穴径に合わせ、縮めて調整できます

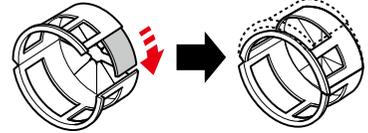

側面のリブを起こして固定できます

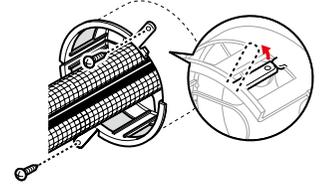

■50・57mm充填用

品番	適合樹脂製スリーブ	φD ₁	φD ₂	H	入数	標準価格
MTKS-19BF	VP16・20、VE16、PF14・16、FEP20	21.5	15.9	57	1	140
MTKS-25BF	VP25、PF22	27.8	22.2	57	1	150
MTKS-31BF	VP30、PF28、FEP30	34.2	28.6	57	1	160
MTKS-39BF	VP40、VE36・42、CD36・42、PF36	40.5	34.4	57	1	170
MTKS-51BF	VP50、VE54、CD54、PF54、FEP50	53.2	47.1	58	1	180
MTKS-54BF	VU50	60.3	54.0	58	1	200
MTKS-63BF	FEP65	66.5	60.0	58	1	250
MTKS-75BF	VU65、VP75	79.2	71.7	58	1	280
MTKS-82BF	VU75、FEP80	87.0	80.0	58	1	330
MTKS-104BF	VU100	115.8	106.4	58	1	520

■50・57mm充填用(フリータイプ)


品番	適合樹脂製スリーブ	φD ₁	φD ₂	H	入数	標準価格
MTKS-F40BF	VU40、VP40、VE42、PF42、FEP40	52.0	46.0	59	1	180
MTKS-F50BF	VU50、VP50、VE54、CD54、PF54、FEP50	63.0	56.0	59	1	200
MTKS-F70BF	VU65、VP65、VE70、FEP65	79.2	71.7	59	1	280
MTKS-F80BF	VU75、VP75、VE82、FEP80	88.0	80.0	59	1	330
MTKS-F100BF	VU100、VP100、VE100	115.8	106.4	59	1	520
MTKS-125BF	VU125、VP125	141.4	130.4	58	1	680
MTKS-150BF	VU150	173.4	156.4	58	1	920
MTKS-200BF	VU200	214.4	199.4	59	1	2,710

バックアップスリーブ用 固定金具

- バックアップスリーブを壁(床)に、固定する場合に使用します。



(2個1組)

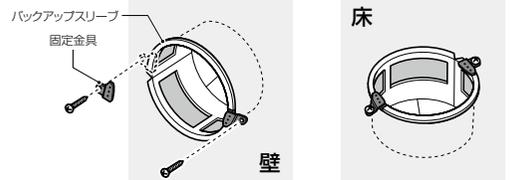

品番	入数	標準価格
MTKS-ST	10組	1組400