

(注) 製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください。

※認定・評定の詳細は当社ホームページ、専用パンフレットをご覧ください。

壁床 共通部材



【性質】

成分：変成シリコン樹脂(20～30%)

 
消防法表示：指定可燃物可燃性固体類

別途必要 ●床：支持金具が必要です。

- 認定シール評定マーク請求書(返送用) ……1枚


タイブラック® パテエースG

- 300℃以上の熱を受けると4倍以上に膨らみ、延焼を防止する充填材です。
- パテエースGを開口部に充填するだけの簡単施工。
- コーキングガンにセットし、すき間にムラなく簡単に充填することが可能です。
- 電動工具等による面倒な切断や加工の必要がありません。
- 床貫通に使用の場合は、施工が全て床上から可能です。
- 同一開口に複数の管を配管できるので、作業効率が高く、コストも削減できます。
- 軽量なので持ち運びにも便利です。
- 耐水性能を有しておりますので、水に濡れても性能が低下しません。
- ノズル先端の切断目安から根元突起部の先端までが、充填厚目安の70mmとなっています。(右図参照)



品番	容量	入数	最小入数	標準価格
MTKB-AG-M	320ml	10	1	2,340
MTKB-AG-L	760ml	12	1	4,680


床 補強部材

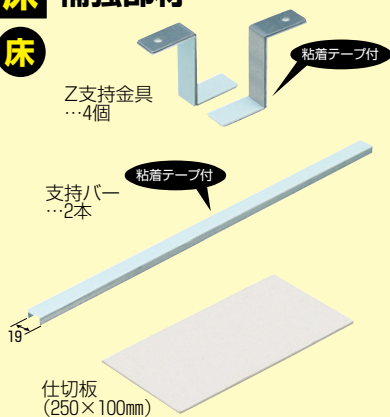

- 踏み抜き注意シール……………1枚

パテエース®床用 支持金具

- 床施工の場合にパテエースGと組み合わせて使用します。
- Z支持金具は躯体にアンカー等で固定することもできます。
- 仕切板はカッター等で切れ目を入れれば簡単に折ることができます。従来のようにケーブルの形に合わせて切断する必要がありません。

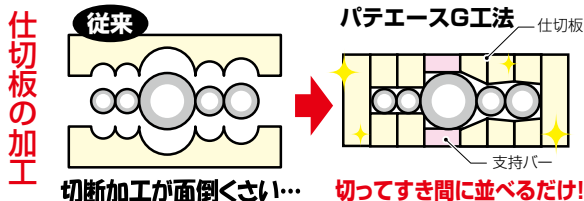

品番	適合開口寸法	仕切板枚数	支持バー長さ	入数	標準価格
MTKB-AZ200	200～250mm	1枚	193mm	1セット	2,500
MTKB-AZ300	300～350mm	2枚	293mm	1セット	2,600
MTKB-AZ400	400～450mm	2枚	393mm	1セット	2,700
MTKB-AZ500	500～550mm	3枚	493mm	1セット	2,800

※この商品の価格は1セット価格です。

パテエースG 充填量目安

矩形開口 ヨコ×タテ	配管例		充填量(パテエースG)	
	配管径	本数	mℓ	本数
480×65	φ45.5 (PF管36)	10本	1,060	3.3本
390×65		8本	900	2.8本
300×65		6本	700	2.2本
200×65		4本	480	1.5本
380×55	φ36.5 (PF管28)	10本	770	2.4本
310×55		8本	720	2本
240×55		6本	510	1.6本
160×55		4本	350	1.1本
180×55	・φ36.5(PF管28) ×2本 ・φ30.5(PF管22) ×2本		450	1.5本
120×55	・φ36.5(PF管28) ×2本 ・φ30.5(PF管22) ×1本		290	0.9本

円形開口	配管例		充填量(パテエースG)	
	配管径 × 本数	mℓ	本数	
φ81 (ボイド75)	・φ36.5(PF管28) ×2本	230	0.7本	
	・φ30.5(PF管22) ×3本	230	0.7本	
φ56 (ボイド50)	・φ36.5(PF管28) ×1本	130	0.4本	
	・φ23(PF管16) ×2本	130	0.4本	

- 充填量はあくまで目安です。
- 充填厚さ70mmで試算しています。
- 充填量は320ml入り(品番：MTKB-AG-M)の本数で表示しています。