


スッキリラインE専用

全長：308mm
重量：693g

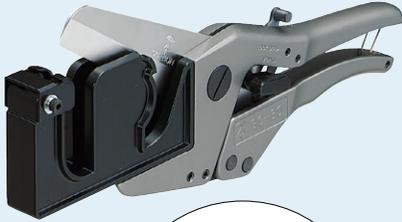


替刃(別売)
ステンレス製



スッキリラインカッター®

- ラチェット式でラクラク切断できるスッキリラインE専用のカッターです。
- スッキリラインEのカバーとベースが同時に切断できます。
- 片手でワンタッチ開口。

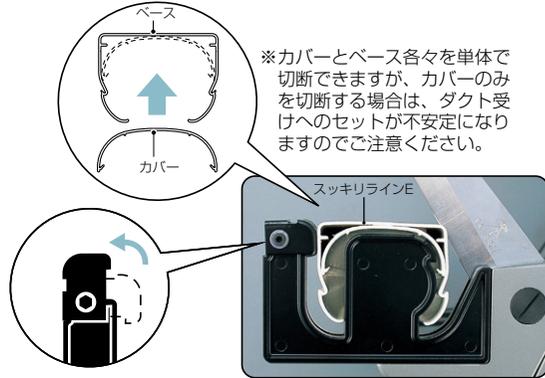

- GK-80E型を切断する場合は、先端のスペーサーを起こしてスッキリラインをセットしてください。

品番	適用	入数	最小入数	標準価格
GC-80	スッキリラインE (GK-70E・80E型)	5	1	15,700
GC-80H	替刃		1	6,270

ラチェット式でラクラク切断

全長：288mm
重量：640g



替刃(別売)
ステンレス製




モールダクト用 マルチカッター

- ラチェット式でラクラク切断できます。
- 片手でワンタッチ開口。
- モールダクトの他、様々な物が切断できます。

■適合表

品名	適合
モールダクト	40~70型(パイプ70型は除く)
プラモール	全サイズ
Eモール・光モール・Cモール	全サイズ
デンコープロテクタ	全サイズ
ワゴンモール	OP3型~OP7型
ワゴンモール(薄型)	OP4L型~OP7L型
隅角ワゴンモール	全サイズ
ワゴンモール(ソフトタイプ)	OPS-6・OPS-8
ジャンボモール	全サイズ
ウォールダクト(OA用)	WD-3065型
VE管	サイズ14~36
CD管・PF管	サイズ14~54
ミラレックス	サイズ22~54
ミラレックスF	サイズ20~50

※ミラレックス(F)内の呼び線は切れません。

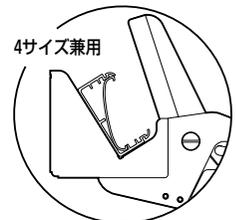

品番	適用	入数	最小入数	標準価格
MC-MD	モールダクト等	5	1	13,500
RDC-50H	替刃		1	3,800