



野ぶちから飛び出ない！

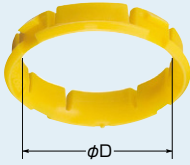

通線ブッシング(軽天用)

- ケーブルを天井下地材等から引き出す場合のケーブル保護に使用します。
- 専用工具(軽天スタッドパンチ)であけた下穴にはめ込むだけ。野ぶち表面から突起せず天井材がキレイに施工できます。

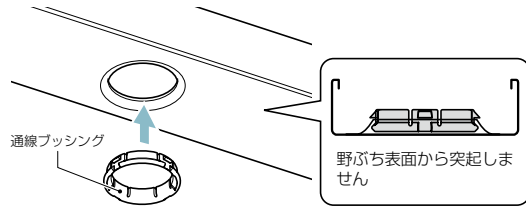

品番	適合	φD	取付厚	入数	標準価格
PBZ-24K	野ぶち専用	φ24	0.5mm迄	50	18
PBZ-26K	野ぶち専用	φ26.5	0.5mm迄	50	24

重量：350g




レザーサック




リブだけOK[®] (Mバー用リブカッター)


- 天井下地材(Mバー)のリブを切断する場合に使用します。
(ダウンライト用穴あけ時に障害となるMバーを切除又は加工する際の金切りバサミの作業がリブを切断する事により簡単に行えます。)
- コンパクトで小さな開口穴(φ75)でも作業できます。

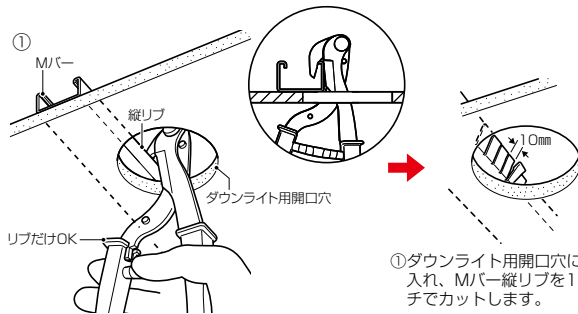

①ダウンライト用開口穴にリブだけOKを入れ、Mバー縦リブを10mm程度のピッチでカットします。

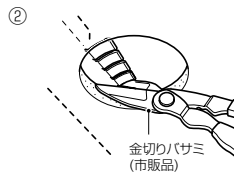

②カットした部分を平らに伸ばし、金切りバサミで切り込みに沿って円弧の縁まで切り込みを入れます。

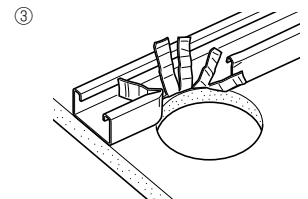

③切り込んだ縦リブを根元から上へ折り返します。

品番	適用	入数	標準価格
MC-ROK	●19型天井下地材シングル ダブルバー	1	18,000

■レザーサック(リブだけOK用)

品番	色	入数	標準価格
MC-LSN	茶	1	4,500
MC-LSR	赤		
MC-LSK	黒		