

磁石の位置が座標上でわかる マトリクス式！

だから、中心が正確に探知できる！

LEDランプとブザーでお知らせします



セット内容

- マーキングポイント×1
- 石膏ボード用突起
- スタンプ補充用インク×1 ※別売品もあります
- 携帯用ケース×1



探知用LEDランプ(7×7のマトリクス)



ブザー入切スイッチ

(裏)




- 電源(単4乾電池3本)(電池別売)
- 磁石(N極)探知距離
～40mm
- オートパワーオフ: 約1分半
- 重量: 108g(電池含)

ポケットサイズの磁石探知器





電池付

センターポイント
3個付き

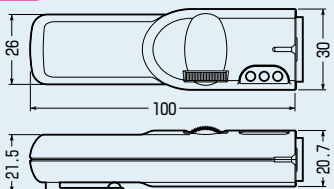

マグネットアッター[®](高感度タイプ)(磁石探知器)


- 見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。)
- ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。
- 電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。
- 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。
- 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。

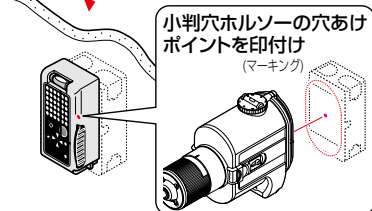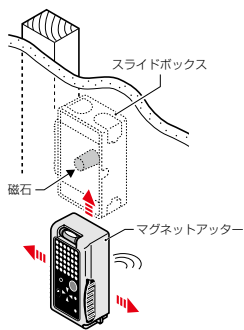


※SBホルソーの穴あけポイント探知にも使用できます。

磁石の位置を座標上で表示する 7×7のマトリクス式

 ※各ランプは、下図の色分けて点灯します。(点灯は1つのランプです。)



※ブザーは、中心に近づくほど断続音のピッチが速くなります。

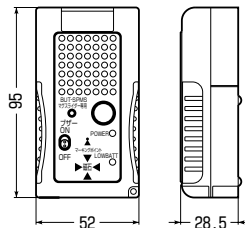

| 品番 | 適用(磁石の種類) | 入数 | 最小入数 | 標準価格 |
|--------|-----------------------|----|------|--------|
| BUT-SP | 磁石付スライドボックス、ポイントアッター等 | 5 | 1 | 35,200 |


替スタンプ

| 種類 | 品番 | 色 | 入数 | 標準価格 |
|------------|------------|---|----|------|
| 替スタンプ | BUT-SPSB | 黒 | | |
| | BUT-SPSR | 赤 | | |
| スタンプ補充用インク | BUT-SPINK | 黒 | 1 | 500 |
| | BUT-SPINKR | 赤 | 1 | 500 |

マグネットアッター[®]ミニ(磁石探知器)

- ポケットサイズの磁石探知器。磁石付スライドボックスの探知に最適です。
- ボックス位置をLEDランプでお知らせ！磁石だけを探知しますからアルミ箔付断熱材等の金属による誤探知がありません。

各部の名称

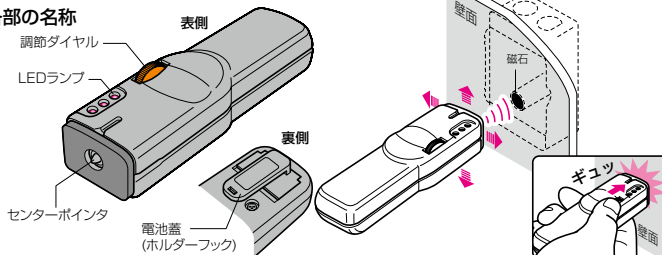

| 品番 | 規格 | 入数 | 標準価格 |
|--------|---|----|-------|
| BUT-G1 | ●探知距離: 最大40mm ●探知できるもの: 当社磁石付スライドボックス ●使用電池: アルカリボタン電池(LR44)×3個 | 1 | 6,890 |