



JIS C8411

一定間隔に「ボウソ」の表示入

 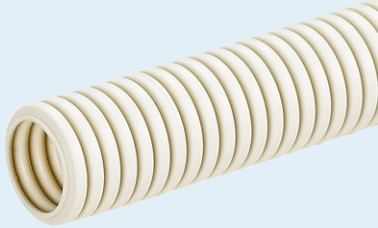


ベージュ色

受ミラフレキSS[®](防ソ仕様)

タイプ-25 

- ネズミが嫌がる辛み成分を含んだPF管です。従来のPF管に比べ、ネズミによる咬害を低減します。
- 従来のPF管の豊富な付属品がそのままご使用いただけます。 **397頁~参照**



ご注意 直射日光の当たらない場所でご使用ください。

新
新
新
予

品番	外径(φDmm)	近似内径(φdmm)	長さ(φDm)	重量(把kg)	入数	標準価格
MFS-16-MHN	φ23	φ16	50	4.7	1	13,600
MFS-22-MHN	φ30.5	φ22	50	7	1	18,800
MFS-28-MHN	φ36.5	φ28	30	5.3	1	14,400
MFS-36-MHN	φ45.5	φ36	30	7.6	1	


※この商品の価格は1巻価格です。

JIS C8411

一定間隔に「ボウソ」の表示入




新

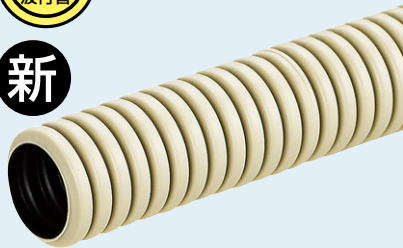


ベージュ色

受ミラフレキSD[®](防ソ仕様)

タイプ-25 

 - ネズミが嫌がる辛み成分を含んだPF管です。従来のPF管に比べ、ネズミによる咬害を低減します。
- 従来のPF管の豊富な付属品がそのままご使用いただけます。 **397頁~参照**
- 外側の層にはネズミが嫌がる辛み成分が含まれていないので安心して取り扱うことができます。




ご注意 直射日光の当たらない場所でご使用ください。

品番	外径(φD)	近似内径(φdmm)	長さ(φDm)	重量(把kg)	入数	標準価格
MFD-16-MHN	φ23	φ16	50	4.7	1	13,600
MFD-22-MHN	φ30.5	φ22	50	7	1	18,800
MFD-28-MHN	φ36.5	φ28	30	5.2	1	14,400

※この商品の価格は1巻価格です。


発売
予定

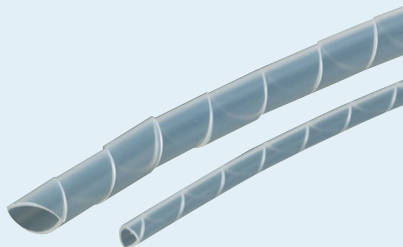

グレー色

ムシハイレンジャー[®]N(スパイラルチューブ)

 - 忌避効果のある薬剤によってネズミの咬害を低減するケーブル保護部材です。
- 束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。



品番	外径(φD)	内径(φd)	P	束線形(mm)	長さ(m/把)	入数	標準価格
SPT-2-MHN	3.2	1.6	5.5	1.6~3.5	100m巻	1	
SPT-4-MHN	5.4	4	10	4~12	100m巻	1	
SPT-6-MHN	7.4	6	10	6~18	50m巻	1	
SPT-8-MHN	9.4	8	13	8~25	50m巻	1	
SPT-10-MHN	11.6	10	13	10~30	50m巻	1	
SPT-12-MHN	14	12	16	12~25	50m巻	1	
SPT-15-MHN	17.4	15	20	15~45	50m巻	1	
SPT-20-MHN	22.8	20	20	20~60	25m巻	1	
SPT-25-MHN	27.8	25	25	25~75	20m巻	1	

※外径・内径はスパイラルチューブに加工する前の寸法です。