




施工要領は276頁をご参照ください。

### 多条布設に最適！パイロットワイヤース

カクフレキは、JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」附属書3に適合する管路式電線路に使用する管です。

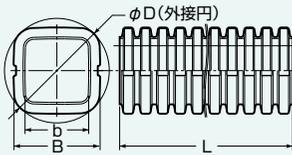

※サイズ30は、若干形状が異なります。



長尺(把巻き)

### カクフレキの延線作業に！



FEPリール  
品番：FEPR-1  
205頁参照

## カクフレキ®

- カクフレキはケーブル類をまとめて収納する電線共同溝方式に対応する多条布設が容易に行える角型のFEPです。
- 長尺(把巻き)ですから接続箇所が少なく済みませす。
- 可とう性が良く施工がラクです。
- 直線性(整直性)がよく、巻き癖も少ない角型形状です。
- 多条施工が容易！付属品も出っ張りがないので並べて施工が行えます。
- 隙間がないので埋め戻し作業がラクです。  
(管と管の隙間に砂を入れる必要がありません。)
- 転がらない形状なので斜面(のり面)への施工が容易です。
- 丸型FEPに比べ圧縮強度が強く、JIS C3653附属書3に適合しています。

### 内容積の大きさ

サイズ	内断面積(mm <sup>2</sup> )	丸型との比較	丸型に換算
30	910	28%UP	φ34相当
50	2,540	29%UP	φ57相当
80	6,380	27%UP	φ90相当
100	10,290	31%UP	φ115相当
125	16,250	33%UP	φ144相当

### 参考電線管条数(本管・カップリング)



サイズ50 : MFCD-16 (4条)  
サイズ80 : MFCD-28 (4条)  
サイズ100 : MFCD-36 (4条)

※ハンドホール接続部においては、部分的に丸型状になります。円容積を小さくできない場合、ハンドホール用コネクタ(UPタイプ)を使用してください。

品番	参考重量(kg/把)	B	b	φD	最大長さ(m)	入数	標準価格
KFEP-30S	9	45	30	55	200	30m	オープン価格
KFEP-30L	15					50m	オープン価格
KFEP-50S	16.5	70	50	86	200	30m	オープン価格
KFEP-50L	27.5					50m	オープン価格
KFEP-80S	36	110	81	133	100	30m	オープン価格
KFEP-80L	60					50m	オープン価格
KFEP-100S	51	138	103	165	100	30m	オープン価格
KFEP-100L	85					50m	オープン価格
KFEP-125S	75	178	130	207	30	30m	オープン価格


### ■難燃カクフレキ 難燃タイプ

品番	参考重量(kg/把)	B	b	φD	最大長さ(m)	入数	標準価格
N-KFEP-30S	9	45	30	55	200	30m	オープン価格
N-KFEP-30L	15					50m	オープン価格
N-KFEP-50S	16.5	70	50	86	200	30m	オープン価格
N-KFEP-50L	27.5					50m	オープン価格
N-KFEP-80S	36	110	81	133	100	30m	オープン価格
N-KFEP-80L	60					50m	オープン価格
N-KFEP-100S	51	138	103	165	100	30m	オープン価格
N-KFEP-100L	85					50m	オープン価格
N-KFEP-125S	75	178	130	207	30	30m	オープン価格

※サイズ80以上の長尺品は、重量が100kgを超える事がございます。予めご了承ください。

## カクフレキ用 キャップ

- カクフレキ内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。

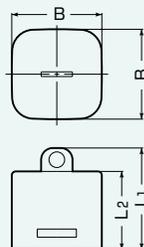

※サイズ30は、若干形状が異なります。

品番	適合管	B	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	入数	最小入数	標準価格
KFEP30-C	カクフレキ 30	50	34	34	10	1	79
KFEP50-C	カクフレキ 50	73	85	55	10	1	120
KFEP80-C	カクフレキ 80	115	130	100	10	1	320
KFEP100-C	カクフレキ100	143	130	100		1	410
KFEP125-C	カクフレキ125	182	150	120		1	540