

ミラレックス®



(波付硬質合成樹脂管・PF管(PFS))タイプ-25  (サイズ 22~82)  (サイズ 100~150)

JIS C8411
 (サイズ22~42)

地中埋設管に適合！
 パイロットワイヤー入


●ミラレックスは、JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質合成樹脂管(FEP)に適合する大口徑のPF単層波付管(難燃タイプ)です。

難燃タイプ

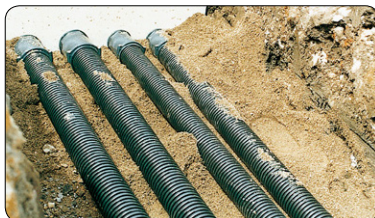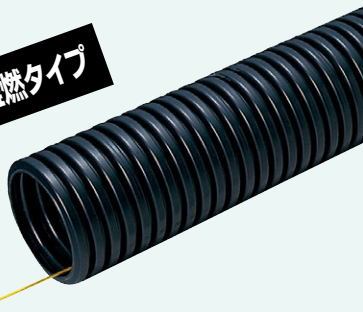

■管の太さの選定

品番	管内径 (mm)	適合ケーブル外径 (mm)	管内断面積(参考) (mm ²)
MFX-22	22	~ 14.5	380
MFX-28	28	~ 18.5	616
MFX-36	36	~ 24	1018
MFX-42	41	~ 27	1320
MFX-54	52.5	~ 35	2165
MFX-70	67	~ 44.5	3526
MFX-82	78.5	~ 52	4840
MFX-100	96	~ 64	7238
MFX-125	125	~ 83	12272
MFX-150	147	~ 98	16972

 

ミラレックスの延線作業に！



FEPリール
 品番：FEPR-1
 205頁参照

長尺、短尺のご注文も承ります。

●長尺ものにつきましては輸送の制限上、一巻あたり表組の「最大長さ」以下でご注文ください。
 ※サイズ22・28は30m以上でご注文ください。

サイズ	品番	重量 (kg/把)	外径 (φDmm)	管内径 (φdmm)	最大長さ (m/把)	入数	標準価格
22	MFX-22S	約 5	30.5	22	200	30m	990
	MFX-22L	9				50m	990
28	MFX-28S	7	36.5	28	200	30m	1,010
	MFX-28L	12				50m	1,010
36	MFX-36S	9	45.5	36	300	30m	1,030
	MFX-36L	16				50m	1,030
42	MFX-42S	12	52	41	280	30m	1,120
	MFX-42L	20				50m	1,120
54	MFX-54S	16	64.5	52.5	200	30m	1,340
	MFX-54L	26				50m	1,340
70	MFX-70S	22	81	67	100	30m	1,630
	MFX-70L	37				50m	1,630
82	MFX-82S	28	94.5	78.5	100	30m	2,130
	MFX-82L	46				50m	2,130
100	MFX-100S	41	116.5	96	100	30m	2,930
	MFX-100L	68				50m	2,930
125	MFX-125S	60	150.5	125	50	30m	4,510
	MFX-125L	100				50m	4,510
150	MFX-150S	77	179	147	50	30m	5,750
	MFX-150L	128				50m	5,750

※この商品の価格はメーター単価です。